


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.

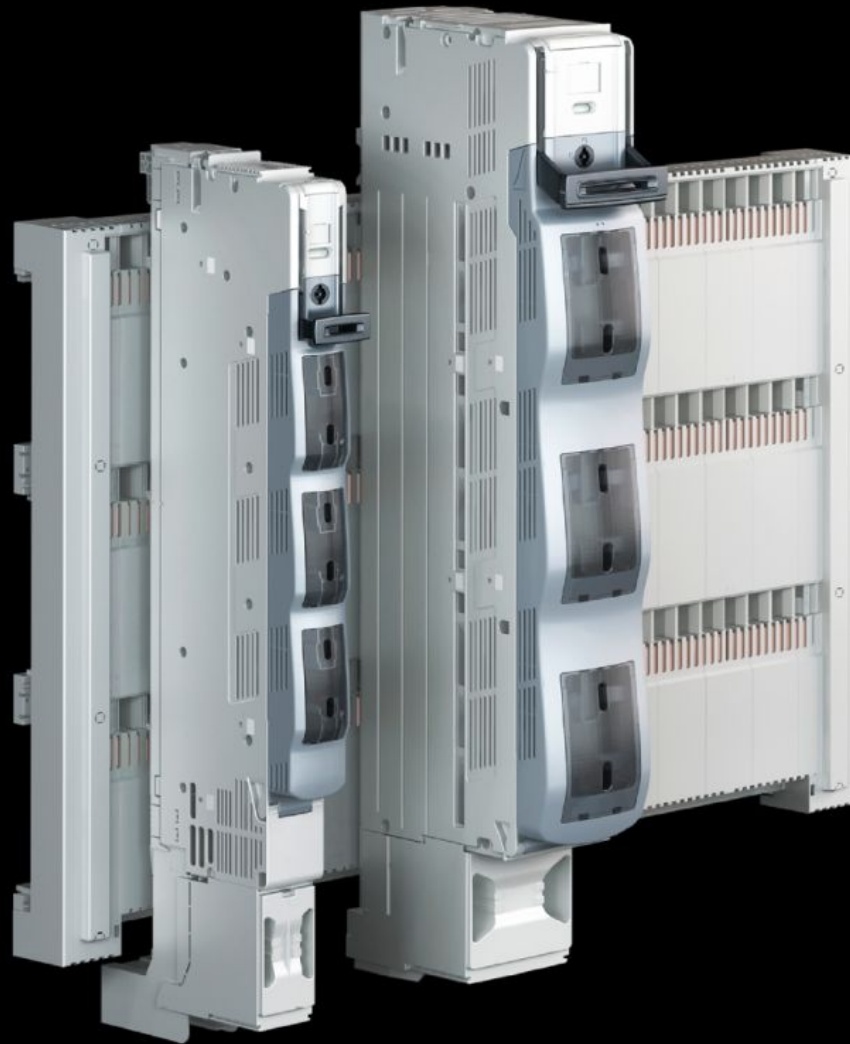

SV 9677.085

NH スリムライン スイッチディスク  
コネクタ

State: 2026/04/04 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.085 - NH スリムライン スイッチディスコネクター 電子式ヒューズ監視付き (ESÜ)

極数 3、中心間隔 185 mm のバスバーシステム用。

## Features

品番	SV 9677.085
仕様	極数 3、スイッチ付き
機能方法	自動式スナップアクション機構により、オペレータに依存しないスイッチング ダブルブレークによる接点の確実な切り離し
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合 コンタクトレール：部分的に銀メッキされた硬銅
塗装色	シャーシ RAL 7035 カバー：RAL 7001 ハンドルは、RAL 7016
適用NHヒューズサイズ	00
適用バスバーシステム間隔	185 mm
ケーブル引き出し口	下
電源接続	ねじ M8
Installation type	ねじ固定式
極数	3 極
定格電圧	400 V、三相
定格作動電流 最大	160 A

# Features

---

Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)
変換器組み込み用	Yes
寸法：	幅: 50 mm 高さ: 860 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	1.5 - 95 mm <sup>2</sup>
適用バスバー	高さ: 10 mm
1パック	1 個
純質量	5.68 kg
総質量	5.92 kg
銅の含有量 (kg / 個)	0.959
関税率番号	85369095
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
製品説明	SV NH slimline switch disconnecter, size 00, 160 A, 400 V, 3-pole, screw M8, 185 mm, cable outlet bottom, screw attachment

# Approvals

---

Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書
--------------	----------------------