
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



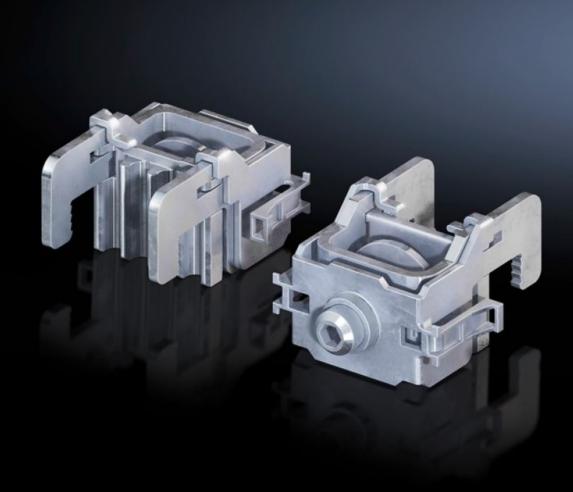

SV 9677.460 接触クランプ

State: 2025/12/19 (Source: rittal.com/jp-ja)



SV 9677.460 - 接触クランプ NH スリムライン ヒューズス イッチディスコネクター/接続アダプター用

中心間隔が 185 mm のバスバーシステムへの NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクターの取り付けに使用します。穴あけは不要です。

Features

品番	SV 9677.460
製品説明	中心間隔が 185 mm のバスバーシステムへの NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクターの取り付けに使用します。穴あ けは不要です。
材質	鋼板製、亜鉛メッキ E-Cu(電気銅)製、すずめっき処理
適用サイズ	1~3 および接続アダプター
注記:	接触防止カバー(スリット入りカバープロファイル)付きバスバーシステム上にのみ使用可能。
1パック	3個
純質量	0.36
総質量	0.472
銅の含有量 (kg / 個)	0.051
PCF/VE (Cradle to Gate)	1.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	73182900
EAN	4028177705203

© Rittal 2025

Features

ETIM 9	EC000001
ECLASS 8.0	27141146

© Rittal 2025