


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

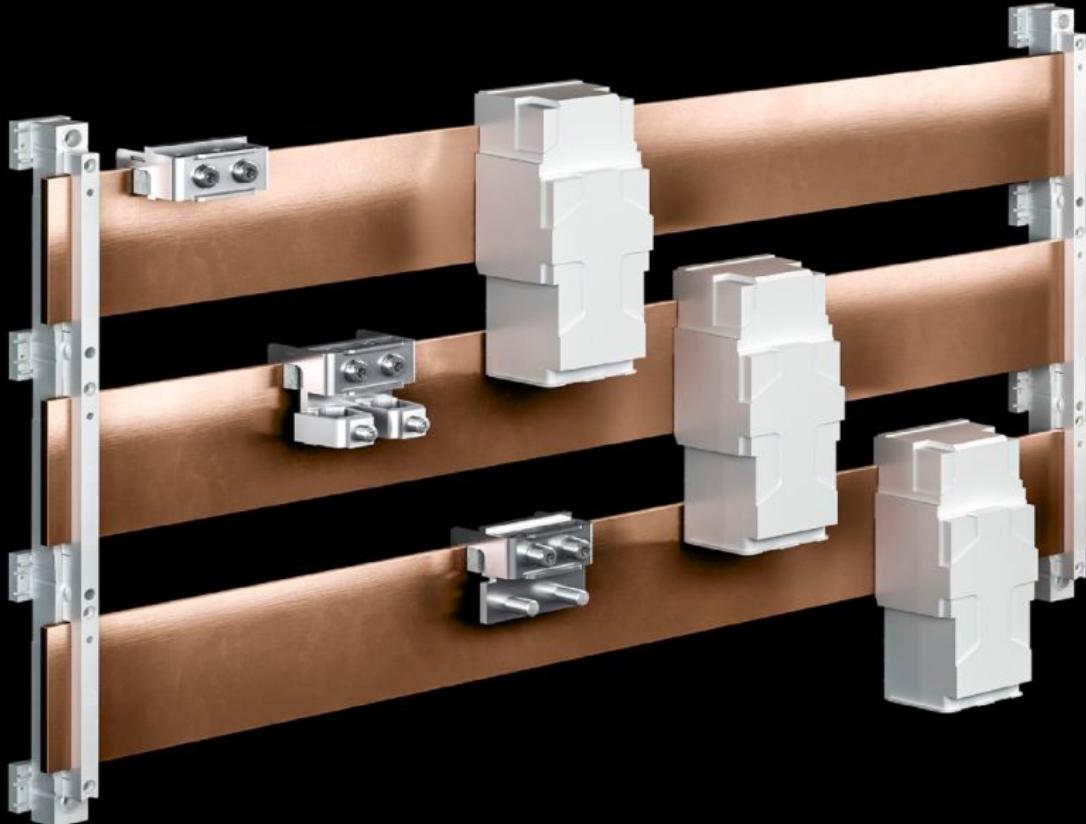

SV 9677.915

接続ブロック

State: 2026/01/29 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.915 - 接続ブロック

ケーブルあるいは銅板フレックスバーの接続に使用します。

Features

品番	SV 9677.915
製品説明	ケーブルあるいは銅板フレックスバーの接続に使用します。
材質	鋼板製、亜鉛メッキ E-Cu(電気銅)製、すずめっき処理
ケーブル引き出し口	上/下
電源接続	サポート端子
定格電流 最大	1,000 A
寸法 :	幅: 98 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	185 - 300 mm ²
適用バスバー	高さ: 10 mm
1パック	1 個
純質量	1.2
総質量	1.35
銅の含有量 (kg / 個)	0.893
PCF/VE (Cradle to Gate)	5.1 kg CO ₂ eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB : PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	85369095
EAN	4028177806344

Features

ETIM 9 EC002270

ECLASS 8.0 27400613

Approvals

Approvals UL + C-UL (listed)

Explanations CE適合宣言書
UKCA適合宣言書