


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.

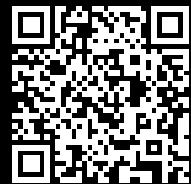

VX 9680.408

VX25 連結型エンクロージャーシステム

State: 2026/01/16 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 9680.408 - VX25 連結型エンクロージャーシステム モジュールエンクロージャー

分割ドアおよびパーティションモジュールの構築に使用できる VX 連結型システムです。

## Features

品番	VX 9680.408
材質	鋼板、1.5 mm
表面	エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り リアパネル：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ グランドプレート：亜鉛メッキ
塗装色	RAL 7035
同梱品	エンクロージャーフレーム リアパネル グランドプレート
保護等級、EN 60 529 に準拠	最高IP 54 (パネルの張具合に依存)
Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
寸法：	幅: 400 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 800 mm
1パック	1 個
純質量	37.2
総質量	40.2
PCF/VE (Cradle to Gate)	113.3 kg CO <sub>2</sub> eq (Cat B)

## Features

---

PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB : PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
EAN	4028177929753
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## Approvals

---

Certificates	表面
Explanations	UKCA適合宣言書