
## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.



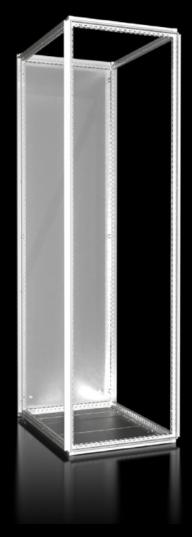

VX 9680.608 VX25 連結型エンクロージャーシス テム

State: 2025/12/09 (Source: rittal.com/jp-ja)



# VX 9680.608 - VX25 連結型エンクロージャーシステム モ ジュールエンクロージャー

分割ドアおよびパーティションモジュールの構築に使用できる VX 連結型システムです。

#### **Features**

品番	VX 9680.608
材質	鋼板、1.5 mm
表面	エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り リアパネル:電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テ クスチャー)仕上げ グランドプレート:亜鉛メッキ
	RAL 7035
同梱品	エンクロージャーフレーム リアパネル グランドプレート
保護等級、EN 60 529 に準拠	最高IP 54 (パネルの張具合に依存)
Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
寸法:	幅: 600 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 800 mm
1パック	1個
純質量	44.7
総質量	49.2
PCF/VE (Cradle to Gate)	132.3 kg CO2 eq (Cat B)

© Rittal 2025

## **Features**

PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
EAN	4028177929593
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## **Approvals**

Certificates	表面
Explanations	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 3