


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

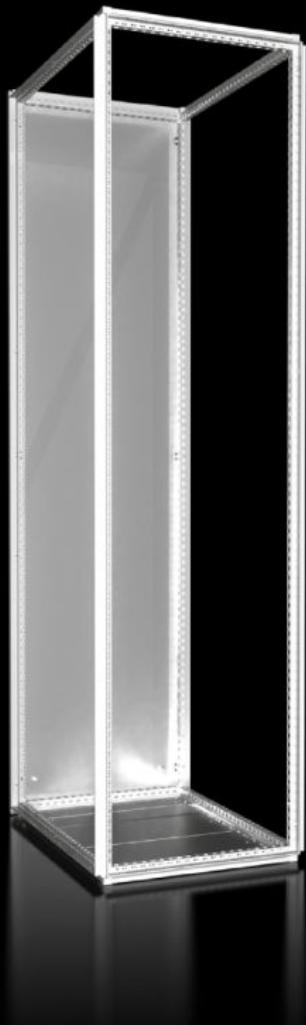

VX 9680.628

VX25 連結型エンクロージャーシステム

State: 2026/02/06 (Source: rittal.com/jp-ja)



FRIEDHELM LOH GROUP

VX 9680.628 - VX25 連結型エンクロージャーシステム モジュールエンクロージャー

分割ドアおよびパーティションモジュールの構築に使用できる VX 連結型システムです。

Features

品番	VX 9680.628
材質	鋼板、1.5 mm
表面	エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り リアパネル：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ グランドプレート：亜鉛メッキ
塗装色	RAL 7035
同梱品	エンクロージャーフレーム リアパネル グランドプレート
保護等級、EN 60 529 に準拠	最高IP 54 (パネルの張具合に依存)
Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 2,200 mm 奥行: 800 mm
1パック	1 個
純質量	47.25
総質量	52.2
PCF/VE (Cradle to Gate)	137.5 kg CO ₂ eq (Cat B)

Features

PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB : PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
EAN	4028177929715
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Certificates	表面
Explanations	UKCA適合宣言書