
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.



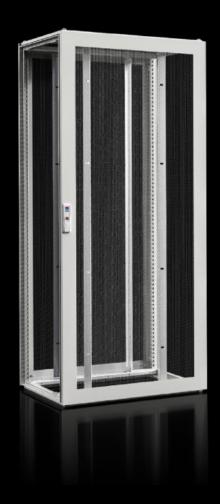

SV 9690.040 エネルギー貯蔵エンクロージャー

State: 2025/12/08 (Source: rittal.com/jp-ja)



SV 9690.040 - エネルギー貯蔵エンクロージャー VX ESS

エンクロージャーフレーム。トップパネル、通気仕様のドアおよびリアパネル付き。自在に変更 可能な内装を含む。効率の良いモジュール式のエネルギー貯蔵の構築に最適、シャシーガイド付 き。

Features

品番	SV 9690.040
 仕様	自在に変更可能な内装を含む
材質	エンクロージャーフレーム:鋼板、1.5 mm
	トップパネル:鋼板製、1.5 mm
	ドア:鋼板、1.5 mm
	リアパネル:鋼板製、1.5 mm
表面	エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
	ドア、トップパネルとリアパネル:粉体塗装、凹凸模様 (テクス
	チャー) 仕上げ
塗装色	RAL 7035
同梱品	エンクロージャーフレーム
	ドアおよびリアパネル、パンチング加工
	トップパネル
	ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 20
寸法:	幅: 600 mm
	高さ: 2,000 mm
	奥行: 600 mm
1パック	1個
純質量	66

© Rittal 2025

Features

総質量	66.2
PCF/VE (Cradle to Gate)	208.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
EAN	4028177044272
ETIM 9	EC000261

Approvals

Explanations CE適合宣言書

© Rittal 2025 3