
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.



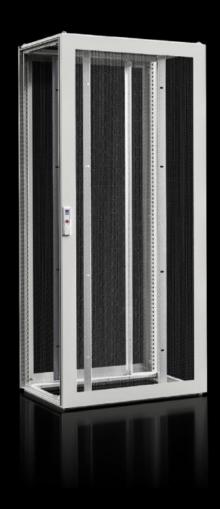

SV 9690.043 エネルギー貯蔵エンクロージャー

State: 2025/12/07 (Source: rittal.com/jp-ja)



SV 9690.043 - エネルギー貯蔵エンクロージャー VX ESS

エンクロージャーフレーム。トップパネル、通気仕様のドアおよびリアパネル付き。自在に変更 可能な内装を含む。効率の良いモジュール式のエネルギー貯蔵の構築に最適、シャシーガイド付 き。

Features

SV 9690.043
自在に変更可能な内装を含む
エンクロージャーフレーム:鋼板、1.5 mm トップパネル:鋼板製、1.5 mm ドア:鋼板、1.5 mm リアパネル:鋼板製、1.5 mm
エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り ドア、トップパネルとリアパネル:粉体塗装、凹凸模様 (テクス チャー) 仕上げ
RAL 7035
エンクロージャーフレーム ドアおよびリアパネル、パンチング加工 トップパネル ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
IP 20
幅: 800 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 800 mm
290.48 kg CO2 eq (Cat B)
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます

© Rittal 2025

Features

EAN	4028177044319
ETIM 9	EC000261

Approvals

Explanations CE適合宣言書

© Rittal 2025 3