

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CS 9791.035**

**アウトドアウォール型キャビネット**

State: 2026/04/02 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9791.035 - アウトドアウォール型キャビネット

壁面またはポール取り付け用アウトドアエンクロージャー。二重エンクロージャーコンセプト、外側エンクロージャーは下部にはカットアウト、サイドパネルおよびリアパネルに換気用のスリットを備えています。

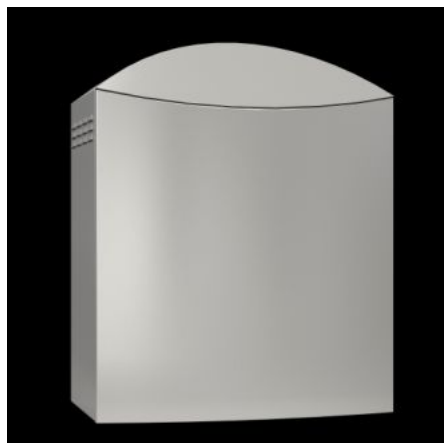

## Features

品番	CS 9791.035
製品説明	壁面またはポール取り付け用アウトドアエンクロージャー。二重エンクロージャーコンセプト、外側エンクロージャーは下部にはカットアウト、サイドパネルおよびリアパネルに換気用のスリットを備えています。
材質	キャビネットおよびマウンティングプレート：アルミニウム (AlMg3) ドアと内側ハウジング：ステンレス 1.4301 (AISI 304) 製
表面	ハウジング：静電粉体塗装、耐紫外線性の純粋ポリエステル
塗装色	RAL 7035

# Features

同梱品	二重壁アウトドアエンクロージャー、一式組み立て済み マウンティングプレート、グラウンドプレートおよび安全ロック付き 内側ハウジング マウンティングブラケット、エンクロージャー内用サーモスタット または湿度センサー用 外側エンクロージャーに、デザイン性豊かなカバーおよびセキュリ ティロック3524 Eを装備 リアパネルにCレール 2本
寸法：	幅: 530 mm 高さ: 700 mm 奥行: 265 mm
内法	内法幅: 440 mm 内法高さ: 545 mm 内法奥行き: 195 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	430 mm x 535 mm
内側エンクロージャー	幅: 460 mm 高さ: 565 mm 奥行: 220 mm
ロック	ロックの仕様: カムロック ロックの数: 2
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
注記：	納期についてはお問合せ下さい
基材	アルミニウム
1パック	1 個
純質量	16.625 kg
総質量	17.5 kg
関税率番号	94032080

# Features

---

ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
製品説明	CS Wall-mounted enclosure, WHD: 530x700x265 mm, aluminum, with mounting plate, Enclosure-within-an-enclosure concept

# Approvals

---

Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書
--------------	----------------------