
Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.



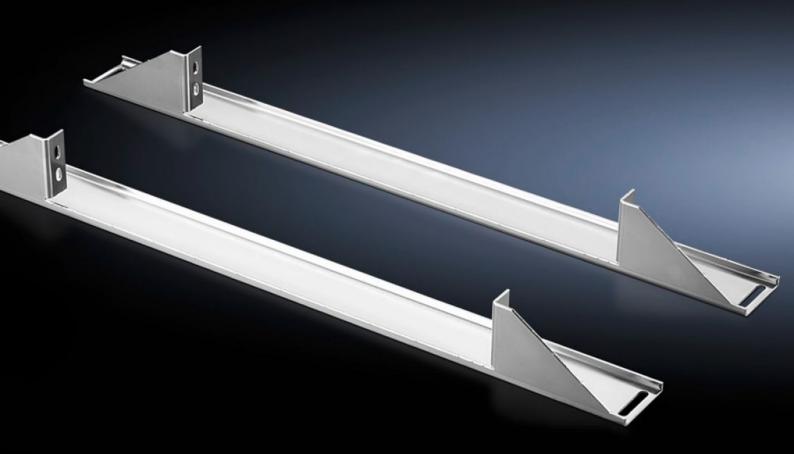

DK 7827.480 설치 브래킷 TS

상태: 2025. 12. 7 (원천: rittal.com/kr-ko)



DK 7827.480 - 설치 브래킷 TS 19"(482.6mm) TS 내 L형 장 착 앵글용

케이블 라우팅 시 최적의 측면 여유 공간용, 세로 고정 구멍을 통해 다양한 깊이로 고정할 수 있습니다.

특징

주문 번호	DK 7827.480
버전	설치 위치 중앙
제품 설명	이 설치 브래킷은 인클로저의 폭에서 인클로저 프레임에 스크루로 체결됨. 장착 앵글은 브래킷의 아래, 위에 고정됨. 인클로저 부분 구성 시, 설치 브래 킷을 인클로저 프레임의 외부 장착 레벨에 있는 TS 장착 플랜지가 있는 천 공 섹션 17 x 73mm에 고정할 수 있음.
장점	이 브래킷 덕분에 케이블 라우팅 시 측면에 최적의 여유 공간을 확보할 수 있음 장착 슬롯을 통해 깊이 가변식 고정 가능 19"(482.6mm) 부분 설치에 적합
사용 영역	기존의 TS 사용을 위한 업그레이드 용도
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
적합한:	인클로저 유형: TS 폭: 800 mm
포장 단위	2 개
순 중량	3.38
총 무게	3.6
관세 번호	73182900

© Rittal 2025 2

특징

EAN	4028177302631
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3