
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





상태: 2025

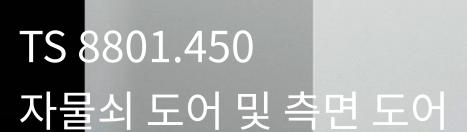

TS 8801.450 - 자물쇠 도어 및 측면 도어 TS, TS IT, VX SE용

예를 들어 대피로 규정을 준수하기 위해 폭 $800 \mathrm{mm}$ 도어 대신 폭 $400 \mathrm{mm}$ 의 도어 $2 \mathrm{mm}$ 를 사용해야 하는 경우

특징

주문 번호	TS 8801.450
제품 설명	대피로 규정을 준수하기 위해 폭 800mm 도어 대신 400mm 폭의 도어 2 개를 사용하는 경우.
재료	강판
표면 처리	전착도장, 외부는 분체 코팅
색상	RAL 7035
제공 범위	관형 도어 프레임을 포함한 도어 2개 경첩 잠금장치 부품
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
적합한:	인클로저 유형: TS TS IT VX SE 폭: = 800 mm 높이: = 2,000 mm
포장 단위	1개
순 중량	33.8
총 무게	40
EAN	4028177325630
ETIM 9	EC000747

© Rittal 2025

특징

ECLASS 8.0

27182204

© Rittal 2025 3