## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






# GA 9104.210 알루미늄 주물 인클로저 GA

상태: 2025. 12. 16 (원천: rittal.com/kr-ko)



## GA 9104.210 - 알루미늄 주물 인클로저 GA

알루미늄 주물 코팅 인크로저 보호 등급 IP 66

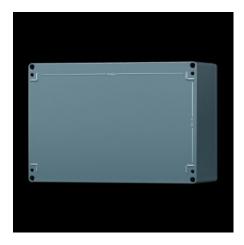





#### 특징

주문 번호	GA 9104.210
재료	인클로저: 알루미늄 주물 커버: 알루미늄 주물, 둘레 전체에 CR 스펀지 고무 원형 코드실링 처리
표면 처리	텍스처 도장
색상	RAL 7001
제공 범위	커버가 있는 인클로저 커버용 스크루, 유실이 없도록 조립된 상태 서포트 레일 고정용 스크루 도체 연결용 스크루
Protection category NEMA	NEMA 4
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 66
IK 코드	IK08
치수	폭: 75 mm 높이: 80 mm 깊이: 58 mm

© Rittal 2025 2

## 특징

기본 재료	알루미늄 주물
포장 단위	1 개
순 중량	0.3
총 무게	0.33
관세 번호	84879090
EAN	4028177145368
E-Number Sweden	E3404583
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## 승인

설명	적합성 인증
	적합성 인증 UK

© Rittal 2025 3