
## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.



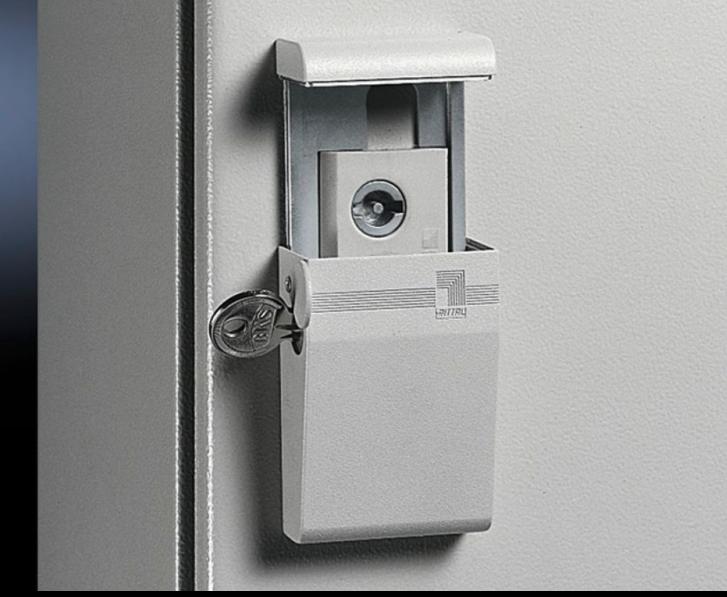

SZ 2534.500

## Замок с профильным полуцилиндром

Состояние: 04.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



## SZ 2534.500 - Замок с профильным полуцилиндром для AE

Для последующей установки на все шкафы с одной дверью с замком с задвижкой.

## Функции

замком с за профильнь DIN 18 252) попадания Поставка б Материал Цинковое л Цвет никелирова Указание Не подходи	дующей установки на все шкафы с одной дверью с адвижкой. Защитный кожух блокируется им полуцилиндром длиной 40 мм или 45 мм (согл. г. Дополнительная крышка предохраняет цилиндр от грязи. Степень защиты шкафа не снижается. без профильного полуцилиндра. питье под давлением анная (матовая)
Цвет         никелирова           Указание         Не подходи	
Указание Не подходи	энная (матовая)
316L) и при	ит для корпусов из нержавеющей стали 1.4401 (AISI применении поворотного замка SZ 2304.000.
Подходит для арт. № 9785040 9785042	
	еющая сталь с поворотным замком с поворотным замком нержавеющая сталь
Упаковка 1 шт.	
Вес нетто 0.23	
Gross weight 0.257	
Код ТНВЭД 83016000	
EAN 4028177149	9779
ETIM 9 EC000327	
ETIM 8 EC000327	
ECLASS 8.0 27409217	

© Rittal 2025