
# Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.



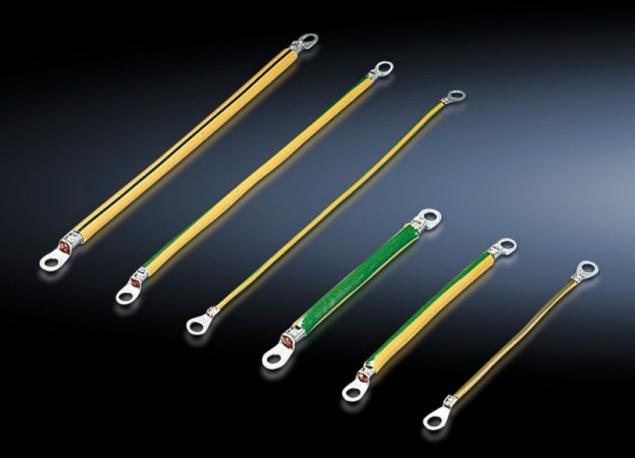

# SZ 2564.000 Провода заземления

Состояние: 25.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



### SZ 2564.000 - Провода заземления

Для создания надежного заземления с безупречным контактом: с кольцевыми кабельными наконечниками размера М6 и М8 подходит для винтов заземления, оптимальной длины и полностью готовые к монтажу.





### Функции

Арт. №	SZ 2564.000
Описание продукта	Для создания надежного заземления с безупречным контактомю
Преимущества	С кольцевыми кабельными наконечниками М6 и М8 для винтов заземления Оптимальной длины и полностью готовые к монтажу
Сечение	4 MM <sup>2</sup>
Подключение	M8 – M8
Возможности монтажа	Возможности подключения АХ: Дверь/крышка М8, корпус М8, монтажная панель М8 Возможности подключения VX: Дверь/крышка М8, корпус М8, монтажная панель М8, боковая стенка М8, панель основания М8
Указание	Please observe the assembly instructions or PE conductor brochure for the relevant enclosure or case system.
Размер	Длина: 170 мм
Упаковка	5 шт.
Вес нетто	0.055
Gross weight	0.058

© Rittal 2025

# Функции

Код ТНВЭД	85444290
EAN	4028177027879
ETIM 9	EC000839
ETIM 8	EC000839
ECLASS 8.0	27062302

© Rittal 2025 3