


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

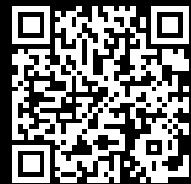

CP 6532.200

Командные панели на базе АЕ, с
ручками

Состояние: 23.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



СР 6532.200 - Командные панели на базе АЕ, с ручками

Стальной корпус с трехступенчатой обработкой поверхности обеспечивает оптимальную защиту от коррозии. Алюминиевая передняя панель легко снимается для обработки. Быстрый, надежный и простой доступ в случае сервиса спереди и сзади

ФУНКЦИИ

Арт. №	СР 6532.200
Материал	Корпус и дверь: Листовая сталь Ручки-планки: Алюминий Заглушки: Пластик
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Ручки-планки: порошковое покрытие
Цвет	Корпус и дверь: RAL 7035 Ручки-планки и заглушки: RAL 7030
Комплект поставки	Корпус с вырезом и усилением для системы несущих рычагов СР-L, Ø 130 мм Боковые монтажные профили Максимальный вырез спереди, закрыт легкообрабатываемой 3 мм передней панелью из алюминия Боковые ручки-планки и заглушки Дверь сзади, на шарнирах справа Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм
Размер	Ширина: 500 мм Высота: 500 мм Глубина: 210 мм
Степень защиты IP согласно МЭК 60529	IP 55
Указание	Смена положения подсоединения несущего рычага и навески двери возможна поворотом корпуса.
Основной материал	Алюминий

ФУНКЦИИ

Упаковка	1 шт.
Вес нетто	13.786
Gross weight	14.512
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177122079
ECLASS 8.0	27180505

Одобрения

Одобрения	UL
-----------	----
