


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

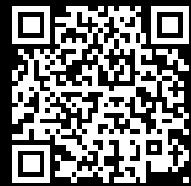

TS 8126.500

Боковые стенки, ассиметричные

Состояние: 24.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



TS 8126.500 - Боковые стенки, ассиметричные для TS 8

Боковые стенки, асимметричные, листовая сталь, для TS.



ФУНКЦИИ

Арт. №	TS 8126.500
Описание продукта	Альтернатива стандартной стенке для улучшения вида при соединении задняя стенка к задней стенке, задняя стенка к боковой или угловых линеек. Возникающая при стандартных боковых стенках щель уменьшается до нормального размера. В комплект поставки углового шкафа TS входит одна ассиметрическая боковая стенка. Количество необходимых дополнительных ассиметрических боковых стенок зависит от выбранного варианта соединения.
Материал	Листовая сталь, 1,5 мм
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Подходит для	Тип корпуса: TS 8 Высота: = 2.200 мм Глубина: = 600 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 55
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	34

ФУНКЦИИ

Код ТНВЭД 94039910

EAN 4028177263710

ECLASS 8.0 27182101