
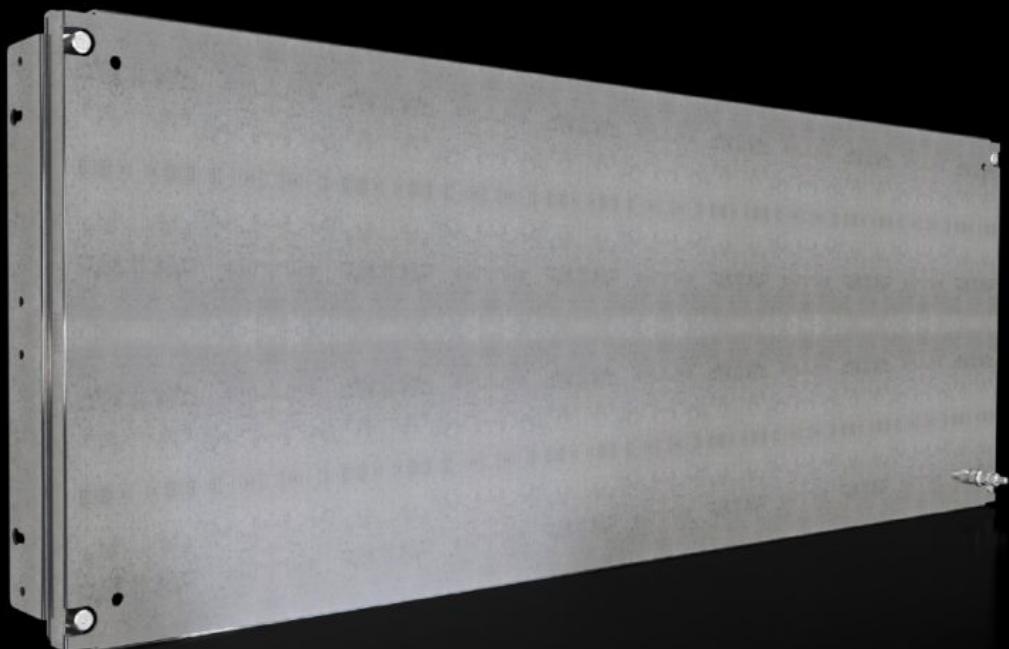


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.

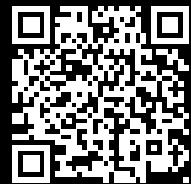

**SV 9683.624**

**Секционная монтажная панель**

Состояние: 10.12.2025 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9683.624 - Секционная монтажная панель для боковой стенки секции

С или без проема, для крепления на боковой стенке секции.

## Функции

Арт. №	SV 9683.624
Исполнение	закрытая
Описание продукта	Для непосредственно крепления к боковым стенкам секций для внутреннего секционирования. Универсальный монтаж коммутационных и управляющих устройств внутри шкафа. Создание дополнительных монтажных уровней. В сочетании с секционными перегородками и боковыми стенками секций возможно внутреннее секционирование по форме с 1 по 4.
Материал	Листовая сталь, 2 мм
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежные уголки и крепежный материал.
Для высоты секции	400 мм
Размер	Ширина: 1.102 мм Высота: 393 мм
Подходит для	Ширина: = 1.200 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	9
Gross weight	9.14
PCF per pack (cradle-to-gate)	34,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177935280
ETIM 9	EC000213

# ФУНКЦИИ

---

ECLASS 8.0

27400613

## Одобрения

---

Объяснения

Декларация о соответствии UK