
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



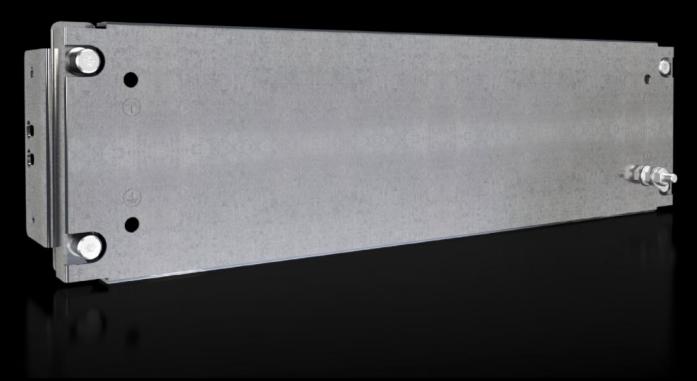

SV 9683.660 Секционная монтажная панель

Состояние: 30.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SV 9683.660 - Секционная монтажная панель для боковой стенки секции

С или без проема, для крепления на боковой стенке секции.

Функции

Арт. №	SV 9683.660
Исполнение	закрытая
Описание продукта	Для непосредственно крепления к боковым стенкам секций для внутреннего секционирования. Универсальный монтаж коммутационных и управляющих устройств внутри шкафа. Создание дополнительных монтажных уровней. В сочетании с секционными перегородками и боковыми стенками секций возможно внутреннее секционирование по форме с 1 по 4.
Материал	Листовая сталь, 2 мм
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежные уголки и крепежный материал.
Для высоты секции	1 000 мм
Размер	Ширина: 502 мм Высота: 993 мм
Подходит для	Ширина: = 600 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	11.64
Gross weight	12.12
PCF per pack (cradle-to-gate)	45,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177935303
ETIM 9	EC000213

© Rittal 2025

Функции

ECLASS 8.0

27400613

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3