Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AX 2261.230 Caja mural AX, 3 piezas


Estado: 9/12/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)



AX 2261.230 - Caja mural AX, 3 piezas

El concepto de entrega de las cajas murales AX de tres piezas reduce la complejidad y aumenta la flexibilidad. Gracias al sistema modular AX/VX pueden utilizarse los armarios para diferentes aplicaciones. La estructura de tres piezas garantiza un fácil acceso.



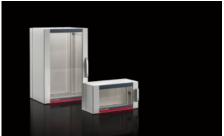



Características

Unidades de altura	12 UA
	Empuñadura Confort Mini
	E
	Cierre para puerta transparente de diseño: cierre de seguridad 3524
	Cierre parte central: doble paletón 3 mm
	Puerta transparente de diseño
	posterior y dos guías perfil de 19", delante, montaje fijo
	Pieza basculante con retícula de 25 mm en el marco frontal y
Unidad de envase	Pieza mural: Placa entrada de cables cerrada, arriba y abajo
	Puerta transparente: RAL 7035/7015 (gris)
Color	Pieza mural y basculante: RAL 7035
Superficie	Texturizada
	Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Material	Pieza mural y basculante: chapa de acero, 1,5 mm
Ejecución	Armarios murales IT
Figuraián	Aumanuina mayralaa IT
Referencia	AX 2261.230

© Rittal 2025 2

Características

Dimensiones	Anchura: 600 mm Altura: 612 mm Profundidad: 373 mm
Pr. de montaje	320 mm
Dimensiones interiores	Anchura interior: 502 mm Altura interior: 551 mm
Profundidad parte móvil	216 mm
Profundidad de la pieza mural	135 mm
Nº de cierres	1
Capacidad de carga pieza basculante (estática)	600 N
Capacidad de carga pieza mural (estática)	200 N
Material básico	Chapa de acero
Cierre	Ejecución cierre: Empuñadura Confort Mini Bombín de cierre: Bombín de seguridad con cierre nº 3524 E
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 54 en combinación con placa entrada de cables cerrada arriba y abajo
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	30
Peso bruto	30.7
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	94032080
EAN	4028177983373
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180101

© Rittal 2025 3

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración de conformidad

© Rittal 2025