
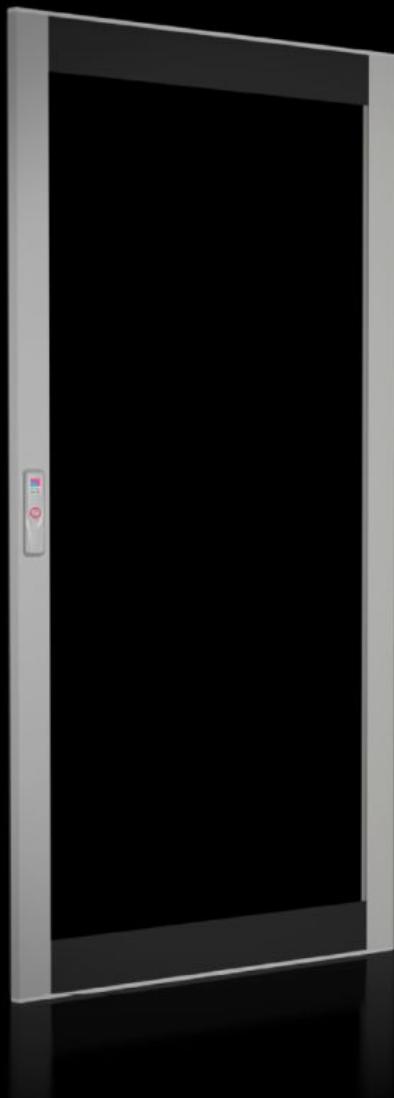


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.

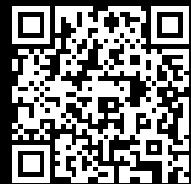

**VX 8618.010**

**Puerta transparente**

Estado: 8/02/2026 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))



FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8618.010 - Puerta transparente para VX

En lugar de una puerta de chapa de acero o dorsal.

## Características

|   |  |
|---|--|
| Referencia                              | VX 8618.010  |
| Descripción producto                    | En lugar de una puerta de chapa de acero o dorsal.   |
| Material                                | Marco: Perfil de aluminio extrusionado<br>Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm         |
| Superficie                              | Texturizada  |
| Color                                   | Marco: RAL 7035<br>Ventana (sombreado interior): RAL 9005                                      |
| Unidad de envase                        | Puerta transparente<br>Cierre de barras con bombín de doble paletón<br>Bisagras de 180º (4 u.) |
| Código IK                               | IK08   |
| Observación                             | En montajes en sustitución del dorsal se precisan las piezas de cierre para marco 8618.110     |
| Tipo de comunicación según UL 50E       | Type 1<br>Type 12  |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 55  |
| Adequado para                           | Tipo de armario: VX<br>Anchura: = 800 mm<br>Altura: = 1.800 mm                                 |
| Unidad de embalaje                      | 1 pza(s).  |
| Peso neto                               | 15.2   |
| Peso bruto                              | 16   |
| Código arancelario                      | 94039910   |
| EAN                                     | 4028177920972  |
| ETIM 9                                  | EC000747   |

## Características

ECLASS 8.0

27182204

# Aprobaciones

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Aprobaciones | UL + C-UL - FTTA    |
| Certificados | Grado de protección |