
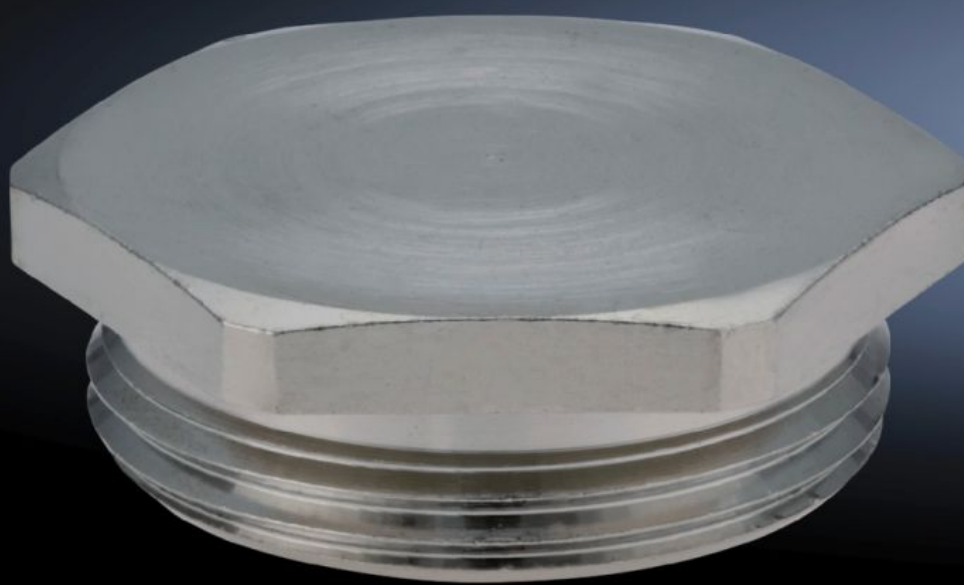


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

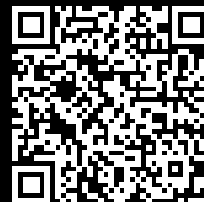

## SZ 1.153.4000.50

## V-INOX-FPM

Staat: 11-11-2025 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.153.4000.50 - V-INOX-FPM

Afdichtdoppen van roestvaststaal ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring en verhoogd temperatuurbereik. Montage met moersleutel

## Functies

|                                     |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                           | SZ 1.153.4000.50                                                                                                                       |
| Product omschrijving                | Afdichtdoppen van roestvaststaal ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring en verhoogd temperatuurbereik. Montage met moersleutel |
| Materiaal                           | INOX 1.4305<br>O-ring: FKM                                                                                                             |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 68 (10 bar)<br>IP 69K                                                                                                               |
| Schroefdraadtype                    | Metrisch                                                                                                                               |
| Bedrijfstemperatuurbereik           | -20 °C...180 °C                                                                                                                        |
| Leveringseenheid                    | 5 st.                                                                                                                                  |
| Douanetariefnummer                  | 73181575                                                                                                                               |
| EAN                                 | 4033878406588                                                                                                                          |
| ECLASS 8.0                          | 27149110                                                                                                                               |