


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

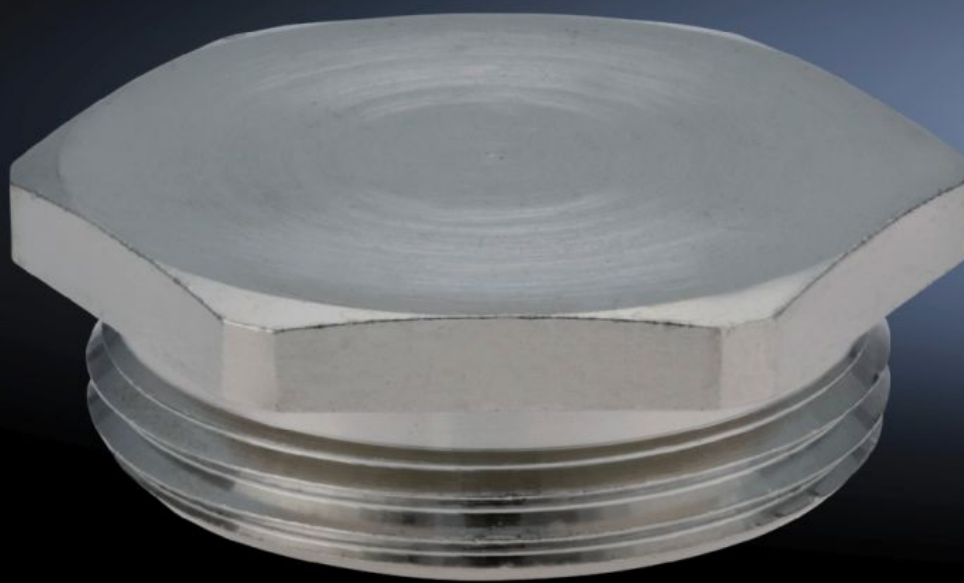

SZ 1.154.4000.50

V-INOX-VMQ

Staat: 14-11-2025 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.154.4000.50 - V-INOX-VMQ

Afdichtdoppen van roestvaststaal ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring (VMQ) en extreem temperatuurbereik. Montage met moersleutel

Functies

Bestelnr.	SZ 1.154.4000.50
Product omschrijving	Afdichtdoppen van roestvaststaal ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring (VMQ) en extreem temperatuurbereik. Montage met moersleutel
Materiaal	INOX 1.4305 O-Ringe-VMQ
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 68 (10 bar) IP 69K
Schroefdraadtype	Metrisch
Bedrijfstemperatuurbereik	-60 °C...180 °C
Leveringseenheid	5 st.
Douanetariefnummer	73181575
EAN	4033878406724
ECLASS 8.0	27149110