


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

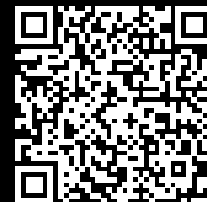

SZ 1.167.1100.01 GM-EMC

Staat: 9-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.167.1100.01 - GM-EMC

Wartelmoeren voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden

Funcities

Bestelnr.	SZ 1.167.1100.01
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Wartelmoeren voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden
Materiaal	Messing
Oppervlak	vernikkeld (mat)
Kleur	Overige
Sleutelwijdte	22 mm
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contraoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 8 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C
Schroefdraadlengte	8 mm
Leveringseenheid	50 st.
Douanetariefnummer	74153300
Product omschrijving	Contraoer GM-EMC, PG, PG 11, vernikkeld messing, EMC, geen Ex