


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

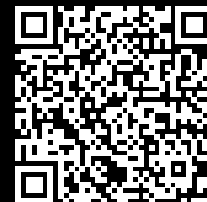

## SZ 1.167.3200.50

## GM-EMC

Staat: 5-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.167.3200.50 - GM-EMC

Wartelmoeren voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden

## Functies

Bestelnr.	SZ 1.167.3200.50
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Wartelmoeren voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden
Materiaal	Messing
Oppervlak	vernikkeld (mat)
Kleur	Overige
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	36 mm
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contraoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 4,5 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C
Schroefdraadlengte	4,5 mm
Leveringseenheid	25 st.
Douanetariefnummer	74153300

# Funcities

---

Product omschrijving

Contramoer GM-EMC, metrisch, M 32 x 1,5, vernikkeld messing,  
EMC, geen Ex