


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

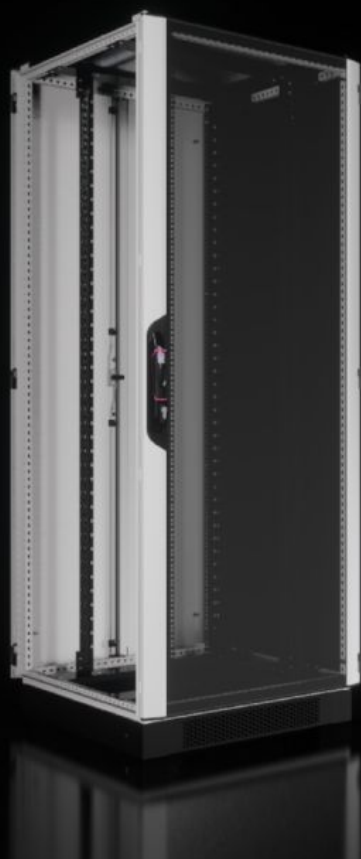

VX_IT 1196.900

Netwerkbehuizing/serrack VX IT Compleet Direct

Staat: 16-11-2025 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX_IT 1196.900 - Netwerkbhuizing/serrack VX IT Compleet Direct met zichtdeur, met standaard 19"- profielen

VX IT-netwerkbhuizing/serrack, gesloten, voor een directe bhuizing gebaseerde klimatisering. 19"-interieupbouw met in diepte verstelbare standaard 19"-profielen, leverbaar in verschillende afmetingen.

Functies

Bestelnr.	VX IT 1196.900
Product omschrijving	VX IT-netwerkbhuizing/serrack, gesloten, voor een directe bhuizing gebaseerde klimatisering. 19"-interieupbouw met in diepte verstelbare standaard 19"-profielen, leverbaar in verschillende afmetingen.
Materiaal	Plaatstaal Aluminium Zichtdeur: ééllaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Interieupbouw: gelakt Deur achterzijde en dak: dompelgrondlak, poedercoating Frontdeur: aluminium, geëloxeerd/gelakt
General colour	RAL 7035
Kleur	Kastframe, deur achterzijde en dak: RAL 7035 Frontdeur: Profielen verticaal, zilverkleurig en profielen horizontaal RAL 9005 Interieupbouw: RAL 9005 Handgreep en scharnieren: RAL 9005

Funcities

Levering	Kastframe VX met deuren en dakplaat Zichtdeur voor, 180° scharnierend Plaatstalen deur achter, gesloten, verticaal gedeeld, 180°-scharnieren Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E Dakplaat, meerdelig, met zijdelingse kabelinvoer in de diepte, aan beide zijden, voorbereid voor ventilatoreenheid Profiel, 19" voor en achter gemonteerd aan dwarstraverse Sokkel 100 mm hoog, voorzijde geventileerd en achterzijde gesloten Afstandsbouten, hoogte 50 mm, ter verhoging van een dakplaat boven de ventilatoruitsparing, voor passieve ventilatie (meegeleverd). Niet noodzakelijk voor varianten zonder uitsparing. 12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd) 25 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd) Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met aardingspunt (meegeleverd) Koppelset (los meegeleverd) IPPC-palet
Hoogte incl. sokkel	2.100 mm
Opmerking	Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 800 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	108
Brutogewicht	113
Douanetariefnummer	83014090