


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

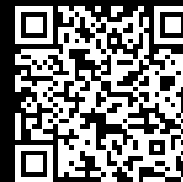

VX 1196.910

Netwerkbehuizing/serrack VX IT Compleet Direct

Staat: 17-11-2025 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 1196.910 - Netwerkbhuizing/serrack VX IT

Compleet Direct met geventileerde deuren, met standaard 19"-profielen

VX IT-netwerkbhuizing/serrack met geventileerde deur voor ruimteklimatisering. 19"-interieuropbouw met in diepte verstelbare standaard 19"-profielen, leverbaar in verschillende afmetingen.

Functies

Bestelnr.	VX 1196.910
Product omschrijving	VX IT-netwerkbhuizing/serrack met geventileerde deur voor ruimteklimatisering. 19"-interieuropbouw met in diepte verstelbare standaard 19"-profielen, leverbaar in verschillende afmetingen.
Materiaal	Plaatstaal Aluminium
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Interieuropbouw: gelakt Deuren en dak: dompelgrondlak, poedercoating
General colour	RAL 7035
Kleur	Kastframe, deur achterzijde en dak: RAL 7035 Frontdeur: Profielen verticaal, zilverkleurig en profielen horizontaal RAL 9005 Interieuropbouw, perforatie voor: RAL 9005 Handgreep en scharnieren: RAL 9005

Funcities

Levering	Kastframe VX met deuren en dakplaat Design deur voor, geventileerd (luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 85%), 180°-scharnierend Plaatstalen deur achter, geventileerd (luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 85 %), verticaal gedeeld, 180°-scharnieren Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E Profiel, 19" voor en achter gemonteerd aan dwarstraverse Sokkel, 100 mm, gesloten Afstandsbouten, hoogte 50 mm, ter verhoging van een dakplaat boven de ventilatoruitsparing, voor passieve ventilatie (meegeleverd). Niet noodzakelijk voor varianten zonder uitsparing. 12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd) 25 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd) Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met aardingspunt (meegeleverd) Koppelset (los meegeleverd) IPPC-palet
Hoogte incl. sokkel	2.100 mm
Opmerking	Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 800 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	60.4
Brutogewicht	64.3
Douanetariefnummer	94032080