


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

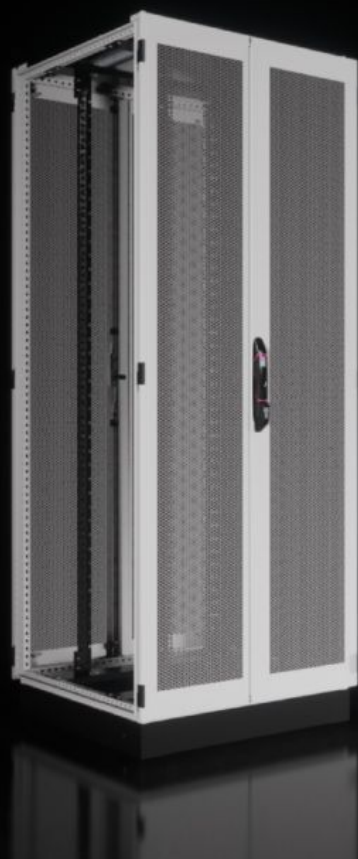

VX_IT 1196.921

Netwerkbehuizing/serrack VX IT Compleet Direct

Staat: 15-3-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX_IT 1196.921 - Netwerkbhuizing/serrack VX IT Compleet Direct met verticaal gedeelde geventileerde deuren voor/achter, standaard 19" profielen

VX IT-netwerkbhuizing/serrack met geventileerde deur voor ruimteklimatisering. 19"-interieuropbouw met in diepte verstelbare standaard 19"-profielen, leverbaar in verschillende afmetingen.

Functies

Bestelnr.	VX IT 1196.921
Product omschrijving	VX IT-netwerkbhuizing/serrack met geventileerde deur voor ruimteklimatisering. 19"-interieuropbouw met in diepte verstelbare standaard 19"-profielen, leverbaar in verschillende afmetingen.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Interieuropbouw: gelakt Deuren en dak: dompelgrondlak, poedercoating
General colour	RAL 7035
Kleur	Kastframe, deur achterzijde en dak: RAL 7035 Frontdeur: Profielen verticaal, zilverkleurig en profielen horizontaal RAL 9005 Interieuropbouw, perforatie voor: RAL 9005 Handgreep en scharnieren: RAL 9005

Functies

Levering	Kastframe VX met deuren en dakplaat Plaatstalen deur achter, geventileerd (luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 85 %), verticaal gedeeld, 180°-scharnieren Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E Sokkel, 100 mm, gesloten 19"-L-profielrails voor en achter Afstandsbouten, hoogte 50 mm, ter verhoging van een dakplaat boven de ventilatoruitsparing, voor passieve ventilatie (meegeleverd). Niet noodzakelijk voor varianten zonder uitsparing. 12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd) 25 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd) Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met aardingspunt (meegeleverd) Koppelset (los meegeleverd) IPPC-palet
Hoogte incl. sokkel	2.300 mm
Opmerking	Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 2.200 mm Diepte: 1.200 mm
Leveringseenheid	1 st.
Douanetariefnummer	94032080