


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

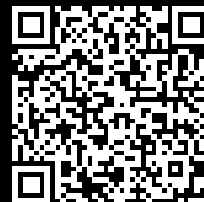

SZ 1.201.1100.10

DIN 46320-A-FS

Staat: 4-6-2024 (Bron: [rittal.com/nl-nl](https://www.rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.201.1100.10 - DIN 46320-A-FS

Standaard kabelwartels van kunststof volgens DIN 46320

Functies

Bestelnr.	SZ 1.201.1100.10
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van kunststof volgens DIN 46320
Materiaal	Styreenbutadieen
Kleur	Lichtgrijs RAL 7035
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 68 IP 65 met pakkingring
Sleutelwijdte	22 mm
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contraoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Ja
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 8 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...60 °C
Schroefdraadlengte	8 mm
Leveringseenheid	50 st.

Funcities

Gewicht/VE	8 kg
Douanetariefnummer	85389099
EAN	4033878409008
ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 8.0	27149109