


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

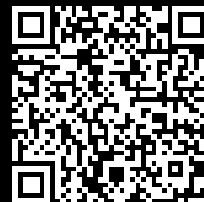

SZ 1.202.4801.11

DIN 46320-A-FS

Staat: 1-8-2025 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.202.4801.11 - DIN 46320-A-FS

Standaard kabelwartels van kunststof volgens DIN 46320

Funcities

Bestelnr.	SZ 1.202.4801.11
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van kunststof volgens DIN 46320
Kleur	Lichtgrijs RAL 7035
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 54 IP 65 met pakkingring
Sleutelwijdte	60 mm
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Ja
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 14 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...80 °C
Schroefdraadlengte	14 mm
Leveringseenheid	5 st.
Douanetariefnummer	85389099

Functies

EAN	4033878409343
-----	---------------

ECLASS 8.0	27149109
------------	----------