


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

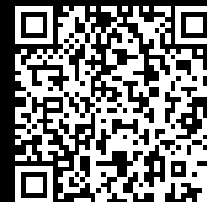

SZ 1.209.3200.50

HSK-K

Staat: 21-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.209.3200.50 - HSK-K

Standaard vloeistofdichte kabelwartels van nylon 6/6



Functies

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Bestelnr. | SZ 1.209.3200.50 |
| Uitvoering | recht |
| Product omschrijving | Standaard kabelwartels van kunststof |
| Materiaal | Polyamide V0 conform UL 94 Dichtring: NBR |
| Kleur | Lichtgrijs RAL 7035 |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 | IP 68 (10 bar) met extra O-ring IP 69K met extra O-ring |
| Spoed schroefdraad | 1,5 mm |
| Sleutelwijdte | 42 mm |
| Voor explosie veilige zone gas | Geen |
| Buigradius (max.) | Nee |
| Explosie geteste uitvoering | Nee |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Halogeenvrij | Ja |
| Glasvezel versterkt | Nee |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
| Slagvast | Ja |

Funcities

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Met contraoer | Nee |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |
| Afmetingen | Schroefdraadlengte: 11 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 °C...100 °C |
| Schroefdraadlengte | 11 mm |
| Leveringseenheid | 25 st. |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Product omschrijving | Kabelwartel HSK-K, metrisch, M 32 x 1,5, klembereik 18 - 25, grijs, polyamide V0 volgens UL 94, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100 |