


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

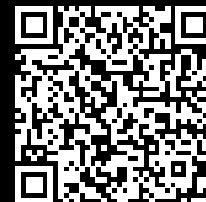

## SZ 1.209.5000.30

## HSK-K

Staat: 14-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.209.5000.30 - HSK-K

Standaard vloeistofdichte kabelwartels van nylon 6/6



## Funcities

Bestelnr.	SZ 1.209.5000.30
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van kunststof
Materiaal	Polyamide V0 conform UL 94 Dichtring: NBR
Kleur	Lichtgrijs RAL 7035
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 68 (10 bar) met extra O-ring IP 69K met extra O-ring
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	60 mm
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja

# Funcities

Met contraoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 18 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte	18 mm
Leveringseenheid	5 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Kabelwartel HSK-K, metrisch-lang, M 50 x 1,5, klembereik 32 - 38, grijs, polyamide V0 volgens UL 94, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100