


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

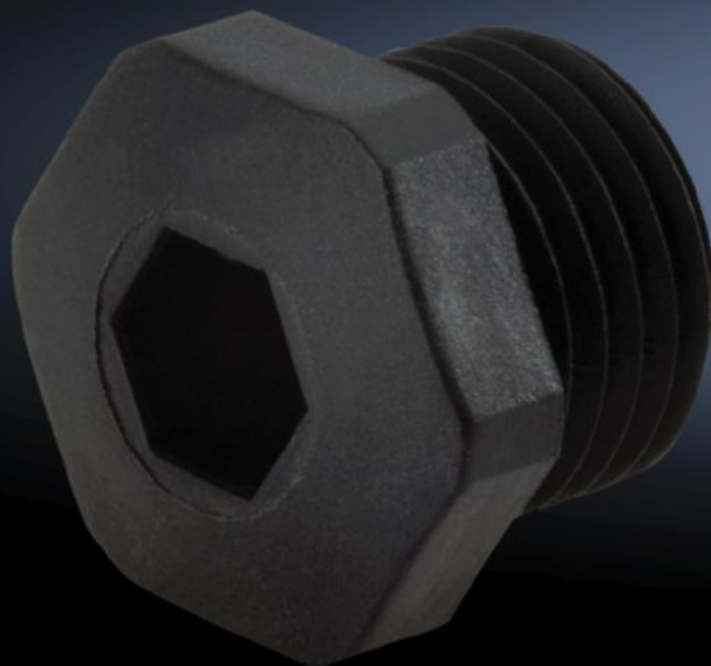

## SZ 1.255.2101.11

## V-NE

Staat: 14-11-2025 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.255.2101.11 - V-NE

Afdichtdoppen van kunststof ten behoeve van reservegaten. Montage met moersleutel of inbussleutel

## Functies

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                           | SZ 1.255.2101.11                                                                                     |
| Product omschrijving                | Afdichtdoppen van kunststof ten behoeve van reservegaten.<br>Montage met moersleutel of inbussleutel |
| Materiaal                           | Pol,yamid, glasvezelversterkt<br>O-ring: NBR                                                         |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 54                                                                                                |
| Schroefdraadtype                    | Pg                                                                                                   |
| Bedrijfstemperatuurbereik           | -20 °C...80 °C                                                                                       |
| Leveringseenheid                    | 100 st.                                                                                              |
| Douanetariefnummer                  | 39269097                                                                                             |
| EAN                                 | 4033878414453                                                                                        |
| ECLASS 8.0                          | 27149110                                                                                             |