


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

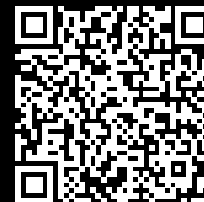

SZ 1.293.1100.14

HSK-K-Flex

Staat: 2-7-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.293.1100.14 - HSK-K-Flex

Standaard kabelwartels van kunststof met flexibele bescherming



Funcities

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Bestelnr. | SZ 1.293.1100.14 |
| Uitvoering | recht |
| Product omschrijving | Standaard kabelwartels van kunststof met flexibele bescherming |
| Materiaal | Polyamide Dichtring: NBR |
| Kleur | Lichtgrijs RAL 7035 |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 68 (10 bar) IP 69K met extra O-ring |
| Sleutelwijdte | 22 mm |
| Buigradius (max.) | Nee |
| Explosiegeteste uitvoering | Ja |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Halogeenvrij | Ja |
| Glasvezel versterkt | Nee |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
| Slagvast | Ja |
| Met contraoer | Nee |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |

Functies

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afmetingen | Schroefdraadlengte: 8 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 °C...100 °C |
| Schroefdraadlengte | 8 mm |
| Leveringseenheid | 50 st. |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Product omschrijving | Kabelwartel HSK-K-Flex, PG, PG 11, klembereik 5 - 10, grijs, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100 |