


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

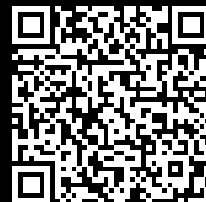

## SZ 1.299.0900.14

## HSK-K-PVDF

Staat: 22-12-2025 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.299.0900.14 - HSK-K-PVDF

Standaard kabelwartels van kunststof voor chemische toepassingen en met groter temperatuurbereik

## Functies

|                                     |                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                           | SZ 1.299.0900.14                                                                                 |
| Uitvoering                          | recht                                                                                            |
| Product omschrijving                | Standaard kabelwartels van kunststof voor chemische toepassingen en met groter temperatuurbereik |
| Materiaal                           | PVDF V0 conform UL 94<br>Dichtring: FKM                                                          |
| Kleur                               | Overige                                                                                          |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 68 (10 bar) met extra O-ring<br>IP 69K met extra O-ring                                       |
| Sleutelwijdte                       | 19 mm                                                                                            |
| Voor explosie veilige zone gas      | Geen                                                                                             |
| Buigradius (max.)                   | Nee                                                                                              |
| Explosie geteste uitvoering         | Nee                                                                                              |
| Vlakkabelkoppeling                  | Nee                                                                                              |
| Halogeen vrij                       | Ja                                                                                               |
| Glasvezel versterkt                 | Nee                                                                                              |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk       | Nee                                                                                              |
| Slagvast                            | Ja                                                                                               |
| Met contra moer                     | Nee                                                                                              |
| Deelbare koppeling/wartel           | Nee                                                                                              |
| Afmetingen                          | Schroefdraadlengte: 8 mm                                                                         |
| Bedrijfstemperatuurbereik           | -35 °C...150 °C                                                                                  |
| Schroefdraadlengte                  | 8 mm                                                                                             |

# Functies

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Leveringseenheid   | 50 st.        |
| Douanetariefnummer | 85389099      |
| EAN                | 4033878418376 |
| ECLASS 8.0         | 27149109      |