


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

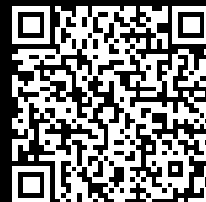

SZ 1.314.1601.51 HSK-W-Flex

Staat: 31-7-2025 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.314.1601.51 - HSK-W-Flex

Standaard kabelwartels van kunststof met haakse uitgang en flexibele bescherming



Functies

Bestelnr.	SZ 1.314.1601.51
Uitvoering	Knie 90 graden
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van kunststof met haakse uitgang en flexibele bescherming
Materiaal	Polyamide Dichtring: NBR
Kleur	Zwart RAL 9005
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 68
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	19 mm
Voor explosieveilige zone gas	1,2,
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee

Functies

Slagvast	Ja
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 8 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte	8 mm
Leveringseenheid	20 st.
Douanetariefnummer	85389099
EAN	4033878420232
ECLASS 8.0	27149109