


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

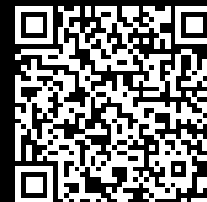

undefined 1.513.2001.50 Polyamide fitting W

Staat: 26-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



undefined 1.513.2001.50 - Polyamide fitting W

Elleboogfitting van polyamide, Bescherming tegen onbedoelde ontkoppeling

Funcities

Bestelnr.	1.513.2001.50
Uitvoering	Knie 90 graden
Product omschrijving	Haakse fitting van polyamide voor flexibele beschermingsbuizen
Voordelen	Veilig en eenvoudig losnemen met schroevendraaier
Materiaal	Polyamide O-ring: NBR
Kleur	Zwart RAL 9005 RAL 9005
Afmetingen	Hoogte: 30,5 mm Lengte: 52 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 54
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	24 mm
Afmetingen	Schroefdraad: 5 Schroefdraadlengte: 9 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...80 °C
Schroefdraadlengte	9 mm
Suitable for Polyamid hose DN	14 mm
Geschikt voor Ø	26,5 mm
Leveringseenheid	25 st.
Douanetariefnummer	39174000
Product omschrijving	SM-Hoekfitting M20X1,5, polyamide, zwart