


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

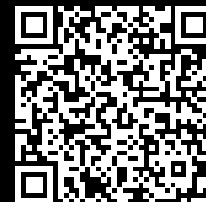

undefined 1.547.2014.50 Polyamide fitting Duo-MS

Staat: 13-7-2025 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



undefined 1.547.2014.50 - Polyamide fitting Duo-Ms

Fitting van messing, 2 in 1 kabelwartel en buisfitting

Functies

Bestelnr.	1.547.2014.50
Product omschrijving	Polyamide fitting voor flexibele polyamidebuis
Voordelen	Eenvoudige montage zonder gereedschap
Materiaal	messing vernikkeld Kleminzetstuk van polyamide Dichtring: NBR
Afmetingen	Hoogte: 40,5 mm
Kabelinvoer	Min. kabeldiameter: 10 mm Max. kabeldiameter: 14 mm
Afmetingen	Schroefdraad: M20 Schroefdraadlengte: 6 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte	6 mm
Sleutelmaat grootte 2	24 mm
Suitable for Polyamid hose DN	14 mm
Geschikt voor Ø	29 mm
Leveringseenheid	50 st.
Douanetariefnummer	39269097
EAN	4033878454022