


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

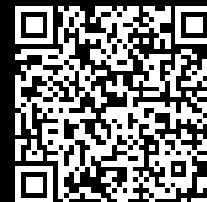

SZ 1.587.1217.71

HSK-K-FLAKA

Staat: 27-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.587.1217.71 - HSK-K-FLAKA

Kabelwartels van kunststof met speciaal inzetstuk



Funcities

| | |
|-------------------------------------|---|
| Bestelnr. | SZ 1.587.1217.71 |
| Uitvoering | recht |
| Product omschrijving | Kabelwartels van kunststof met speciaal inzetstuk |
| Materiaal | Polyamide V0 conform UL 94 Dichtring: Elastomeer |
| Kleur | Zwart RAL 9005 |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 65 |
| Draadmaat NPT | 1/2" |
| Sleutelwijdte | 27 mm |
| Voor explosie veilige zone gas | Geen |
| Montage-instructie | IP 68 bij optimale bezetting van alle boringen |
| Buigradius (max.) | Nee |
| Explosie geteste uitvoering | Nee |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Halogeenvrij | Ja |
| Glasvezel versterkt | Nee |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |

Functies

| | |
|---------------------------|--|
| Slagvast | Ja |
| Met contraoer | Nee |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |
| Afmetingen | Schroefdraadlengte: 13 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 °C...100 °C |
| Schroefdraadlengte | 13 mm |
| Leveringseenheid | 50 st. |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Product omschrijving | Kabelwartel HSK-K-FLAKA, NPT, 1/2" NPT/16, voor flat cable 12 x 7, zwart, polyamide V0 volgens UL 94, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100 |