


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

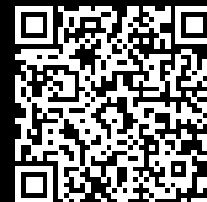

## SZ 1.597.1605.01 HSK-K-MULTI

Staat: 22-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.597.1605.01 - HSK-K-MULTI

Kabelwartels van kunststof met multi-inzetstuk



## Funcities

Bestelnr.	SZ 1.597.1605.01
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Kabelwartels van kunststof met multi-inzetstuk
Materiaal	Polyamide V0 conform UL 94 Dichtring: Elastomeer
Kleur	Zwart RAL 9005
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 68 (10 bar) met extra O-ring
Sleutelwijdte	27 mm
Voor explosie veilige zone gas	Geen
Montage-instructie	IP 68 bij optimale bezetting van alle boringen
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeen vrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja

# Functies

Met contraoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte	10 mm
Leveringseenheid	50 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Kabelwartel HSK-K-MULTI, PG, PG 16, aantal boringen 2 x 6, zwart, polyamide V0 volgens UL 94, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100