


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

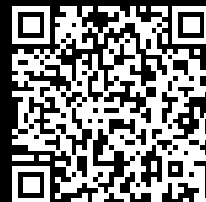

SZ 1.610.3400.70

HSK-M-Ex

Staat: 27-4-2024 (Bron: [rittal.com/nl-nl](https://www.rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.610.3400.70 - HSK-M-Ex

Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen



Funcities

Bestelnr.	SZ 1.610.3400.70
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen
Materiaal	Messing Kleminzetstuk van polyamide Dichtring: NBR O-ring: NBR
Oppervlak	vernikkeld (mat)
Kleur	Overige
Draadmaat NPT	3/4"
Sleutelwijdte	30 mm
Voor explosieveilige zone gas	1,2,
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Buigradius (max.)	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Glasvezel versterkt	Nee
Halogeenvrij	Ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee

Functies

Deelbare koppeling/wartel	Nee
Slagvast	Ja
Met contramoer	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 13 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...95 °C
Leveringseenheid	25 st.
Gewicht/VE	81 kg
Douanetariefnummer	85389099
EAN	4033878430743
ECLASS 8.0	27149109