


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

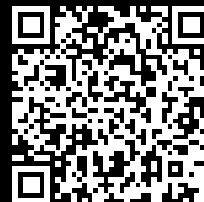

## SZ 1.675.0700.01 HSK-INOX (1.4404)

Staat: 1-8-2025 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.675.0700.01 - HSK-INOX (1.4404)

Standaard kabelwartels van roestvaststaal (1.4404)

## Functies

|                                     |                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Bestelnr.                           | SZ 1.675.0700.01                                    |
| Uitvoering                          | recht                                               |
| Product omschrijving                | Standaard kabelwartels van roestvaststaal (1.4404)  |
| Materiaal                           | Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)<br>Dichtring: FKM |
| Kleur                               | Overige                                             |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 68 (10 bar)<br>IP 69K                            |
| Sleutelwijdte                       | 14 mm                                               |
| Voor explosieveilige zone gas       | Geen                                                |
| Buigradius (max.)                   | Nee                                                 |
| Explosiegeteste uitvoering          | Nee                                                 |
| Vlakkabelkoppeling                  | Nee                                                 |
| Halogeenvrij                        | Ja                                                  |
| Glasvezel versterkt                 | Nee                                                 |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk       | Nee                                                 |
| Slagvast                            | Ja                                                  |
| Met contraoer                       | Nee                                                 |
| Deelbare koppeling/wartel           | Nee                                                 |
| Afmetingen                          | Schroefdraadlengte: 5 mm                            |
| Bedrijfstemperatuurbereik           | -40 °C...100 °C                                     |
| Schroefdraadlengte                  | 5 mm                                                |
| Leveringseenheid                    | 10 st.                                              |

# Functies

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Douanetariefnummer | 85389099      |
| EAN                | 4033878439340 |
| ECLASS 8.0         | 27149109      |