


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

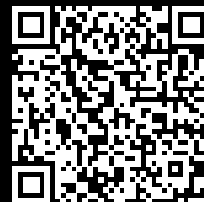

## SZ 1.691.5000.30

## HSK-M-EMC

Staat: 2-8-2025 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.691.5000.30 - HSK-M-EMC

Standaard kabelwartels van messing voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden

## Functies

|                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                           | SZ 1.691.5000.30                                                                      |
| Uitvoering                          | recht                                                                                 |
| Product omschrijving                | Standaard kabelwartels van messing voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden |
| Materiaal                           | Messing<br>Dichtring: NBR/FKM<br>O-ring: NBR/FKM                                      |
| Oppervlak                           | vernikkeld (mat)                                                                      |
| Kleur                               | Overige                                                                               |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 68 (10 bar)<br>IP 69K                                                              |
| Spoed schroefdraad                  | 1,5 mm                                                                                |
| Sleutelwijdte                       | 57 mm                                                                                 |
| Voor explosieveilige zone gas       | Geen                                                                                  |
| Buigradius (max.)                   | Nee                                                                                   |
| Explosiegeteste uitvoering          | Nee                                                                                   |
| Vlakkabelkoppeling                  | Nee                                                                                   |
| Halogeenvrij                        | Ja                                                                                    |
| Glasvezel versterkt                 | Nee                                                                                   |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk       | Nee                                                                                   |
| Slagvast                            | Ja                                                                                    |
| Met contramoer                      | Nee                                                                                   |
| Deelbare koppeling/wartel           | Nee                                                                                   |
| Afmetingen                          | Schroefdraadlengte: 15 mm                                                             |

# Functies

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 °C        |
| Schroefdraadlengte        | 15 mm         |
| Leveringseenheid          | 5 st.         |
| Douanetariefnummer        | 85389099      |
| EAN                       | 4033878441855 |
| ECLASS 8.0                | 27149109      |