


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

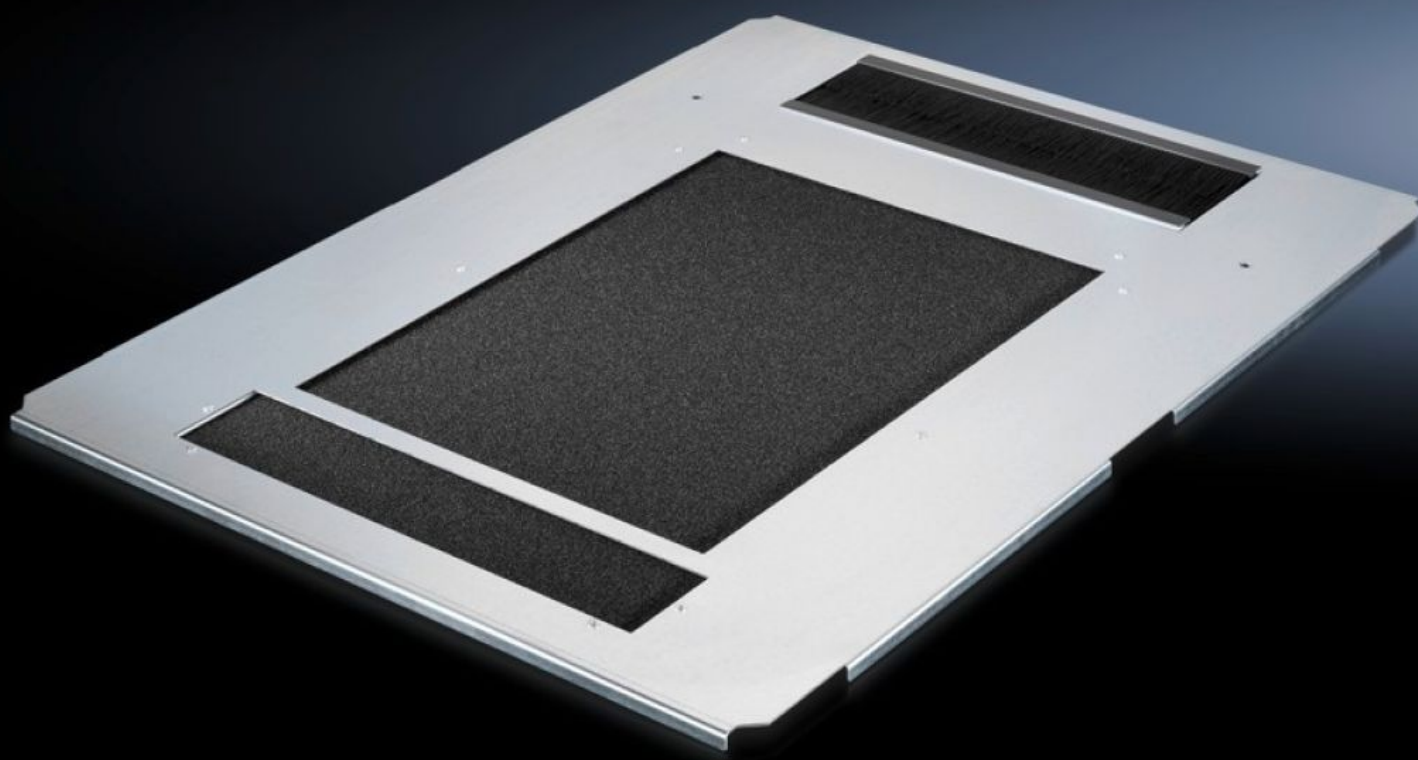

DK 5502.310

Bunnplate, éndelt, ventilert

Stat: 31.07.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.310 - Bunnplate, éndelt, ventilert for TS IT, TX CableNet

Potensialutligning via festelementer og jordingspunkter er mulig. Bunnplatesettet er beregnet for avdekning av hele bunnåpningen.

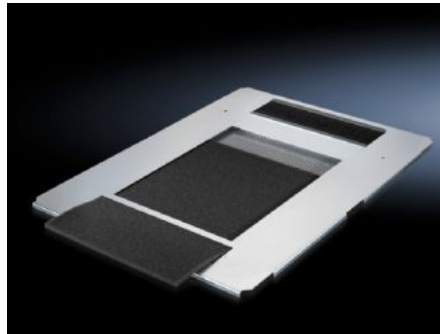

Funksjoner

Bestillingsnr.	DK 5502.310
Produktbeskrivelse	For komplett avdekning av den åpne bunngruppen i ett stykke. Heldekkende perforert. Muliggjør dermed innstrømming av kaldluft fra bunnen hhv. sokkelområdet. Spesielt skap med rack-klimatisering blir etterstrømningen=== av kaldluft sikret. Med børstelist på baksiden for enkel kabelinnføring nedenfra over hele skapbredden. Integrerte føringsskinner sørger for enkelt feste=== og bekvem utskifting av en filtermatte.
Materiale	Stålplate Børstelist: Kunststoff, UL 94-HB Filtermatte: Skum
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Bunnplate, én del, ventilert, med kabelinnføring bak Filtermatte Inkl. festemateriell
Passer for	Kapslingstype: TS IT Bredde: 800 mm Dybde: 600 mm
Pakkeenhet	1 stk.
ETIM 9	EC002620

Funksjoner

ECLASS 8.0

27189261