


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

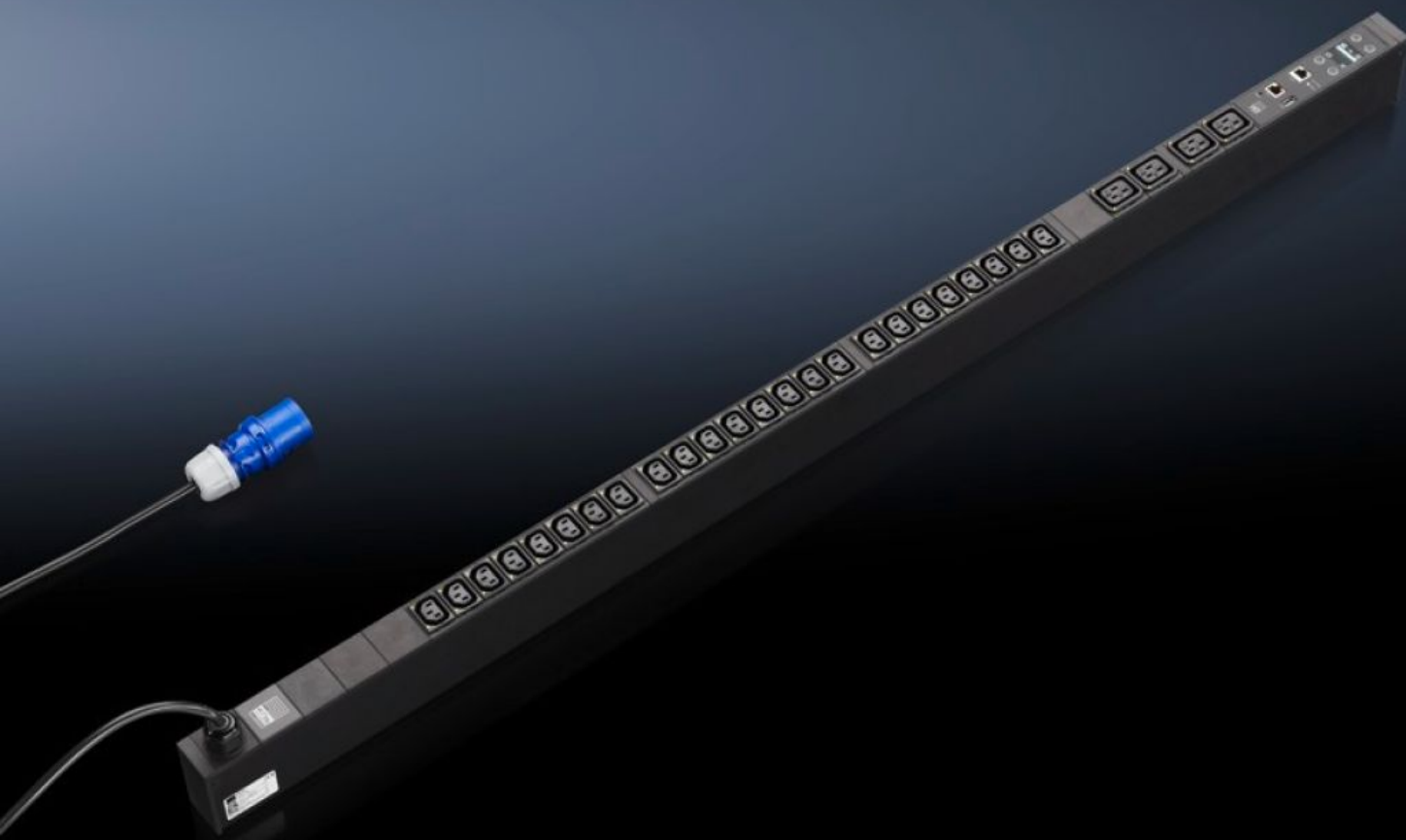

DK 7955.435

PDU internasjonal, utførelse managed (styrt)

Stat: 05.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.435 - PDU internasjonal, utførelse managed (styrt)

High-End IT-rack-strømfordeling: Intelligent PDU med CAN-bus grensesnitt for bruk med CMC III eller administrert PDU, koblingsfunksjon og energidataregistrering per utgang. Inngang med CEE-plugg (16 A/32 A) med C13- og C19-utganger.



Funksjoner

Art.nr	DK 7955.435
Utførelse	PDU internasjonal, utførelse managed (styrt)
Produktbeskrivelse	High-End strømfordeling i IT-rack med energimåle- og overvåkingsfunksjoner for hver enkelt utgangsplass. Ved hjelp av den kompakte PDU-en kan hvert IT-rack ganske enkelt utstyres med en profesjonell strømfordeling. Ved TS IT-rack skjer montasjen til og med uten verktøy. Den kompakte konstruksjonen muliggjør enkel montasje. Ved å montere bistabilt relé og et OLED-display gir PDU-en et lavt energiforbruk. En integrert nettserver muliggjør direkte nettverkstilkobling med omfattende brukerstyring. Den redundante strømforsyningen skjer fra alle faser og i tillegg via et eksisterende Power-over-Ethernet nettverk. PDU-en tilbyr omfattende administrasjons- og overvåkingsfunksjoner. Høy pålitelighet garanteres med en målenøyaktighet på 1 %. For tilkobling av Slave PDU-er har PDU-en et CAN-bus-grensesnitt. Overvåking av omgivelsene med inntil 4 CMC III-sensorer (temperatur, fuktighet, tilgang, hærverk) er også mulig.
Materiale	Aluminiumsprofil, svart eloksert

Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 44 mm Dybde: 85 mm Lengde: 1.755 mm
Antall stikkontakter og type	42 x C13
Stikkontakter	42 x Kontakt C13
Merkestrøm (maks.)	16 A
Innmatinger	Antall: 1 Faser per innmating: 3~
Lengde tilkoblingskabel	3 m
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	CEE
Retningslinjer	EMC-direktiv 2014/30/EF Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU
Normer	EN 60950-1
Driftstemperaturområde	0 °C...45 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)	10...95 %
Lagringstemperaturområde	-25 °C...70 °C
Passer for	Kapslingstype: TS IT: ≥ 2.000 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	7,1 kg
Bruttovekt	7,36 kg
Tolltariffnummer	85366990
ECLASS 8.0	27142604
Produktbeskrivelse	DK PDU internasjonal, utførelse managed, energimåle- og overvåkingsfunksjoner for hver enkelt utgangsplass, svitsjet, BLD: 44x1755x85 mm, 42xC13, svart, CEE, 3~, 16 A, for min H: 2000 mm, med display