


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

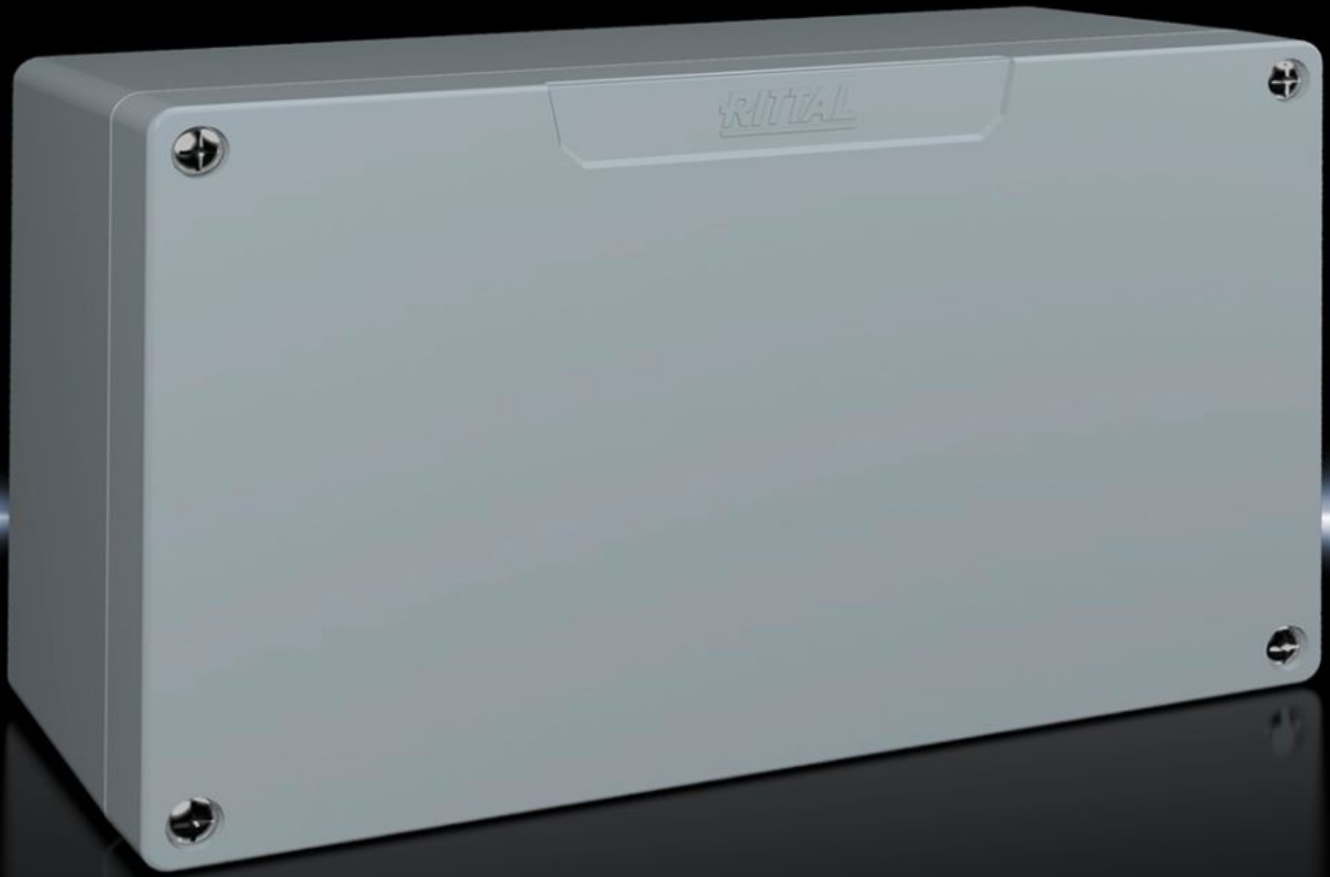

GA 9113.210

Aluminiumsbokser GA

Stat: 24.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



GA 9113.210 - Aluminiumsbokser GA

Lakkerte kapslinger i aluminium. Kapslingsklasse IP 66.



Funksjoner

Art.nr	GA 9113.210
Materiale	Kapslinger: Støpt aluminium Deksel: Aluminium, sømløs skummet pakning helt rundt
Overflate	Strukturlakk
Farge	RAL 7001
Leveringsomfang	Kapsling med deksel Dekselskruer, montert slik at de ikke er mulig å miste Skruer for festing av bæreskiner Skrue for tilkobling av jordleder
Protection category NEMA	NEMA 4
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66
IK-kode	IK08
Dimensjoner	Bredde: 260 mm Høyde: 160 mm Dybde: 93 mm
Grunnmateriale	Aluminium
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	2,2 kg
Bruttovekt	2,34 kg
Tolltariffnummer	84879090

Funksjoner

ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	GA Aluminiumsbokser, BHD: 260x160x91 mm, støpt aluminium, uten montasjeplate, med deksel

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
--------------	-------------------------------------------