


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

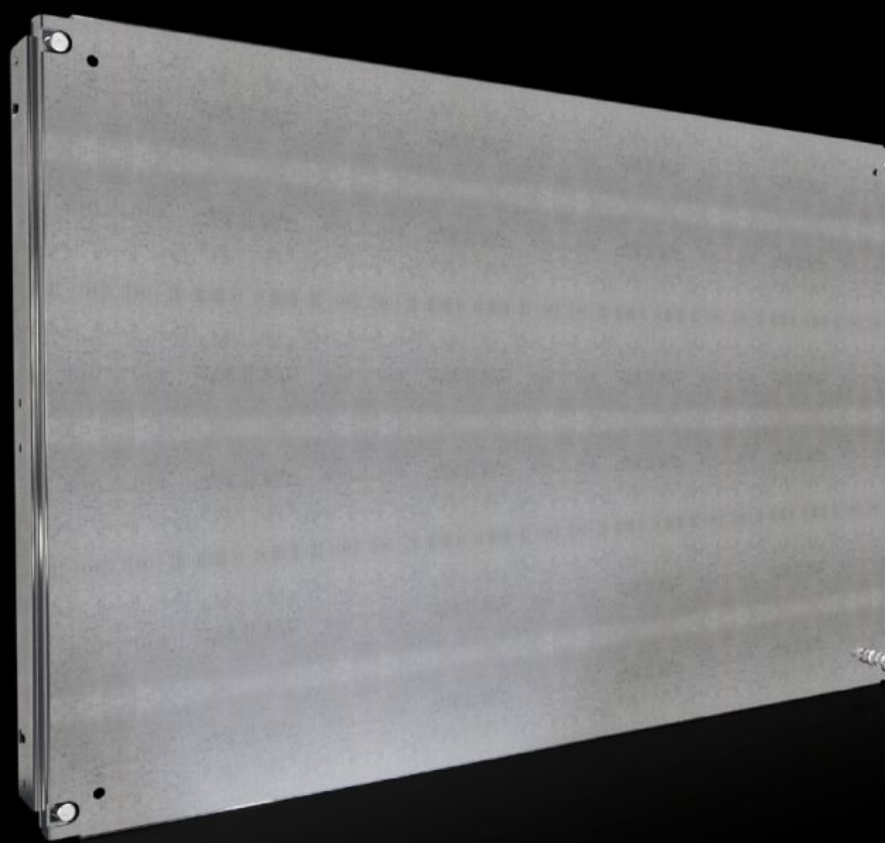

SV 9683.606 Delmontasjeplate

Stat: 02.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9683.606 - Delmontasjeplate for funksjonsrom-sidevegg

Med og uten gjennomføring, for direkte feste på funksjonsrom-sidevegg.

Funksjoner

| | |
|--------------------------------|--|
| Art.nr | SV 9683.606 |
| Utførelse | Tett |
| Produktbeskrivelse | For direkte feste av funksjonsrom-sideveggen for innvendig inndeling. Universell innvendig utbygging med koblings- og styreapparater. Produksjon av ekstra montasjenivåer. I kombinasjon med funksjonsromdelere og sidevegg er en innvendig inndeling iht. form 1 til 4 mulig. |
| Materiale | Stålplate, 2 mm |
| Overflate | Forsinket |
| Leveringsomfang | Inkl. festevinkel og festemateriell |
| For funksjonsromhøyde | 600 mm |
| Dimensjoner | Bredde: 902 mm Høyde: 593 mm |
| Passer for | Bredde: = 1.000 mm |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 10 kg |
| Bruttovekt | 11,5 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 43,8 kg CO2 eq (Cat B) |
| Merknad som gjelder PCF-klasse | Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart |
| Tolltariffnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000213 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |

Funksjoner

Produktbeskrivelse

SV Partial mounting plate, WH: 902x593 mm, solid, for VX (W: 1000 mm)

Godkjenninger

Forklaringer

Samsvarserklæring UK