


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

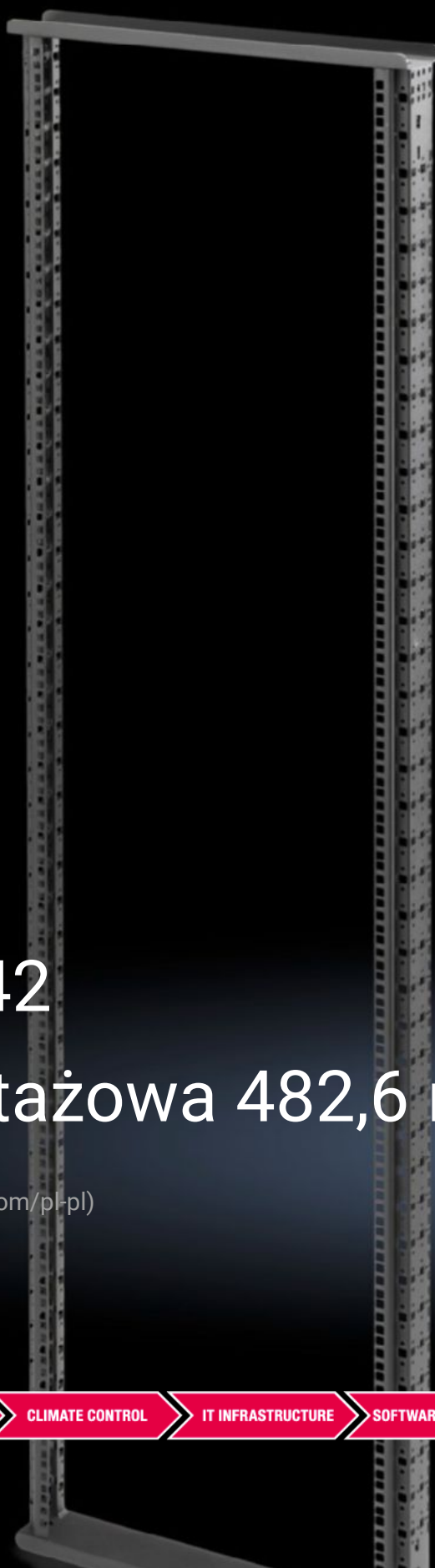

DK 5501.242

Rama montażowa 482,6 mm (19")

Stan: 09.12.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.242 - Rama montażowa 482,6 mm (19") do TS, TS IT

Do rozbudowy przedniej i tylnej płaszczyzny 482,6 mm (19"), spawaną ramę montażową systemu 482,6 mm (19") można mocować na głębokość regulowaną w pełnym zakresie.



Cechy

Nr kat.	DK 5501.242
Opis produktu	Spawana rama montażowa 482,6 mm (19") do integracji całej płaszczyzny montażowej ze stelażem ramy TS. Profile analogiczne do TS IT dla całkowitej kompatybilności systemów, montaż beznarzędziowy. Montaż z regulacją głębokości między ramą dachową i podłogową. Jednostki wysokości ponumerowane w obu kierunkach. Rama montażowa przednia, przygotowana do integracji z zarządzaniem kablami i Dynamic Rack Control (RFID), rama montażowa tylna do oszczędnej pod względem zajmowanego miejsca integracji szyny prądowej PDU, z obu stron w przestrzeni Zero-U.
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Gruntowana
Kolor	RAL 9005
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Jednostki wysokości	38 U
Pozycja montażowa	z przodu

Cechy

Obciążalność	Maks. do 15000 N statycznego ciężaru, przy równomiernym rozmieszczeniu obciążenia na dwóch ramach montażowych 482,6 mm (19") w wariantcie całkowitej rozbudowy.
Wskazówka	Zewnętrzna płaszczyzna montażowa stelaż ramy szafy pozostaje zachowana do dalszej rozbudowy, możliwa pełna separacja za pomocą przewodnic powietrza
Pasujący do	Typ obudowy: TS TS IT Szerokość: 600 mm Wysokość: 1.800 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	9.75
Masa brutto	11.75
Numer taryfy celnej	73269098
EAN	4028177716537
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261