
 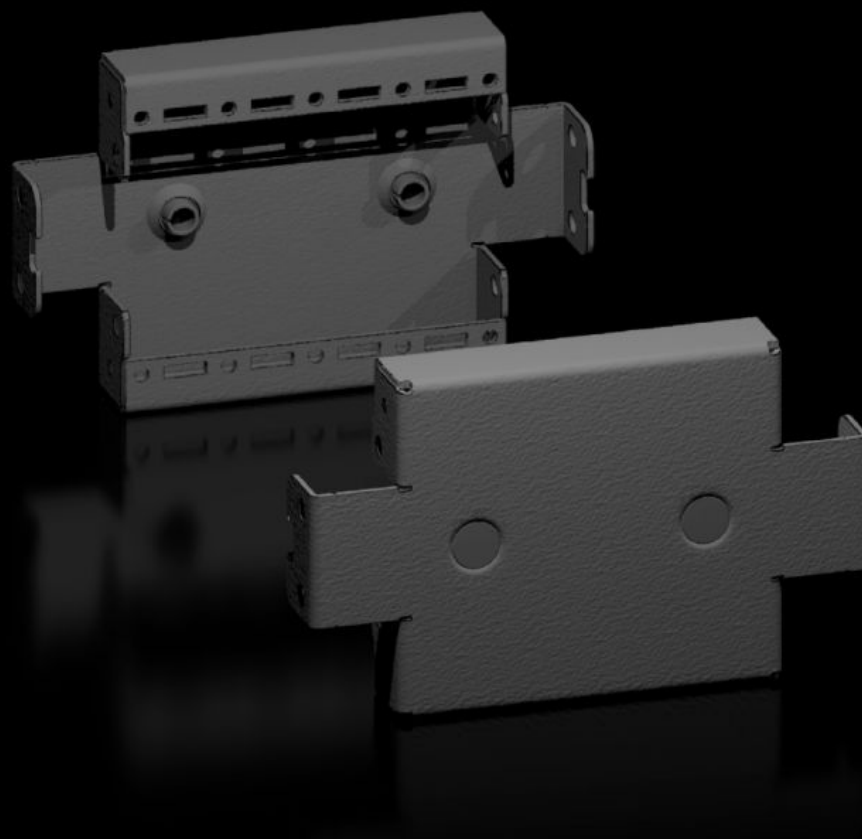


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8640.030**

**Ośłony cokołu, boczne, 100 mm**

Stan: 12.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8640.030 - Osłony cokołu, boczne, 100 mm do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Do bocznego zamknięcia jednostki cokołu i dodatkowego ustabilizowania lub do zabudowy wewnętrznej połączonych cokołów. W cokole o wysokości 200 mm można zamontować osłonę o wysokości 200 mm lub dwie osłony o wysokości 100 mm.

## Cechy

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nr kat.                   | VX 8640.030   |
| Opis produktu             | Do bocznego zamknięcia jednostki cokołu i dodatkowego ustabilizowania lub do zabudowy wewnętrznej połączonych cokołów. W cokole o wysokości 200 mm można zamontować osłonę o wysokości 200 mm lub dwie osłony o wysokości 100 mm. |
| Materiał                  | Blacha stalowa  |
| Kolor                     | RAL 9005  |
| Zakres dostawy            | Wraz z zestawem montażowym  |
| Wymiary                   | Wysokość: 100 mm  |
| Pasujący do               | Głębokość: = 300 mm   |
| Type rating według UL 50E | Type 1, 12  |
| Masa/opak.                | 0,614 kg  |
| Opak.                     | 2 szt.  |
| Waga netto                | 0,6 kg  |
| Masa brutto               | 0,614 kg  |
| Numer taryfy celnej       | 94039910  |
| ETIM 9                    | EC000721  |
| ECLASS 8.0                | 27182003  |
| Opis produktu             | Osłona cokołu do VX, boczna, wys.: 100 mm, do gł.: 300 mm, blacha stalowa   |

# Aprobaty

---

Aprobaty

UL + C-UL - FTTA