

# Rittal - The System.

**Faster – better – everywhere.**



DK 5501.855

# Chapas condutoras de ar para quadros de montagem de 19" TS IT


Estado: 08-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 5501.855 - Chapas condutoras de ar para quadros de montagem de 19" TS IT

Para separação das áreas frias e quentes dentro do armário com contenção de corredor ou ao utilizar um sistema LCP.

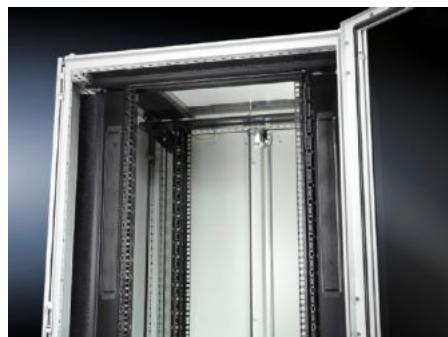

## Recursos

Cód. Ref.	DK 5501.855
Descrição do produto	Com régua de escova em todo o contorno para permitir o isolamento sem sobreposição no caso de instalação de sistemas de barramento no nível externo de montagem.
Aplicações	Para a separação dos compartimentos frios/quentes no interior de um armário no caso de instalação em corredor fechado ou aplicação de um sistema LCP.
Material	Chapa de aço Painel cego: poliéster, UL 94-HB, sem halogênio Régua de escova: plástico, UL 94-HB
Superfície	Com pintura
Cor	RAL 9005
Escopo de fornecimento	2 acabamentos verticais 2 acabamentos horizontais 4 réguas de escova Inclui material de fixação
Indicação de montagem	Os acabamentos verticais e horizontais com régua de escova podem ser montados para isolamento no quadro de montagem de 19" dianteiro e traseiro.

# Recursos

Adequado para	Largura: 600 mm Altura: 1.200 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	1.5
Peso bruto	2
Número da tarifa alfandegária	73269098
EAN	4028177706958
ECLASS 8.0	27189272