


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

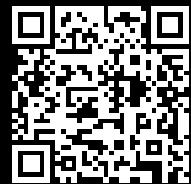

DK 7492.060

Trilhos deslizantes para carga pesada

Estado: 09-02-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7492.060 - Trilhos deslizantes para carga pesada Para armários de rede TS com dois níveis de fixação

Para armários de rede TS com dois níveis de fixação, para o apoio de equipamentos pesados.

## Recursos

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Cód. Ref.                        | DK 7492.060   |
| Modelo                           | Para a montagem fixa entre dois níveis de fixação de 19"  |
| Descrição do produto             | Para o apoio de equipamentos pesados. Os trilhos deslizantes são simplesmente encaixados nos trilhos perfilados cavados e fixados com parafusos. A utilização combinada com treliças de profundidade adicionais ou, no caso de armários com 800 mm de largura, com a fixação adicional de trilhos perfilados, oferece resistência a uma eventual torção dos trilhos perfilados quando a carga não está distribuída por igual. |
| Material                         | Chapa de aço  |
| Superfície                       | Galvanizado   |
| Escopo de fornecimento           | Inclui material de fixação  |
| Distance between mounting levels | 598 mm  |
| Capacidade de carga              | Carga estática de 80 kg   |
| Nota                             | Imprópria para utilização com o quadro de montagem de 19"<br>Selecionar os trilhos deslizantes de acordo com a distância entre os níveis de 19".<br>Para fazer a combinação com os trilhos perfilados em L, é necessário utilizar o adaptador para montagem dos trilhos perfilados em L.  |
| Superfície de apoio              | Largura: 55 mm<br>Profundidade: 561 mm  |
| Emb.                             | 2 unid.   |
| Peso líquido                     | 1.28  |
| Peso bruto                       | 1.5   |

# Recursos

---

Número da tarifa alfandegária 73269098

---

EAN 4028177541375

---

ETIM 9 EC002620

---

ECLASS 8.0 27189261